




HSS

STUFENBOHRER

Ein Bohrer für vielfältige Bohrdurchmesser.

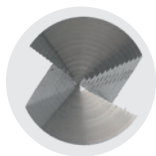

No.



22605 9	4-12	-	65	6	0,9	1
22606 6	4-20	-	75	8	1	1
22610 3	6-37	-	100	10	9	1
22608 0	6-26,75	-	77	10	4	1
22607 3	4-30	-	100	10	2	1
22609 7	4-39	-	107	10	5	1

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Präzisionswerkzeug für den Profi
- Ideal für Bohrungen in Kabelkanälen und im Schaltschrankbau
- Durchmessererteilung im Bohrer integriert
- Extrem lange Lebensdauer

SETS



Infos Website




22611 0

No. 0,9/1/2

3

Produktgruppe
0925

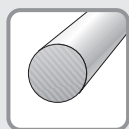

CYL

Durchmesser
4-39 mm



PROFESSIONAL
PLUS



Drehbohren

