




### Han® 3 A RJ45-Wanddurchführungen und Kupplungen Cat. 5

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Maßzeichnung	Maße in mm
-------------	----------------	--------------	------------

#### Wanddurchführungsset, 8-polig


Kunststoff-Version, schwarz	gerade	09 45 225 1100
	gewinkelt	09 45 225 1108
Metall-Version Standard, grau	gerade	09 45 215 1100
	gerade, innen stehende Buchse	09 45 215 1101
	gewinkelt	09 45 215 1108
Metall-Version Standard, grau mit selbstschließender Schutzkappe	gerade	09 45 215 1103
	gewinkelt	09 45 215 1109
Kodierstift-Set für 4 unterschiedliche Kodierungen		09 45 820 0000

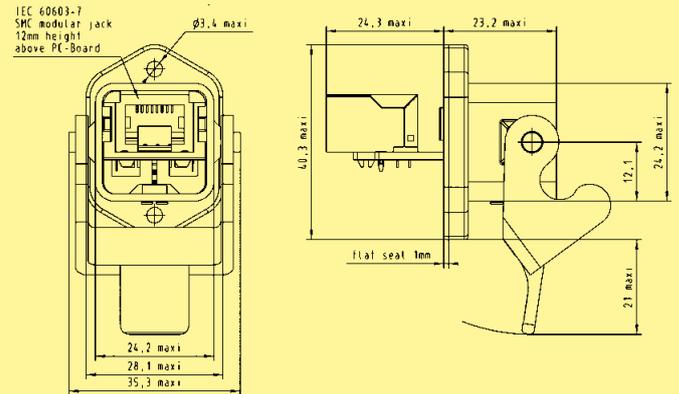

Maße gültig für die gerade Kunststoff-Version

#### Doppelkupplung, 8-polig inkl. Montagebügel Metall


Kunststoff-Version, schwarz	09 45 225 1107
Metall-Version Standard, grau	09 45 215 1107
Metall-Version M, schwarz	09 45 215 1110
Kodierstift-Set für 4 unterschiedliche Kodierungen	09 45 820 0000

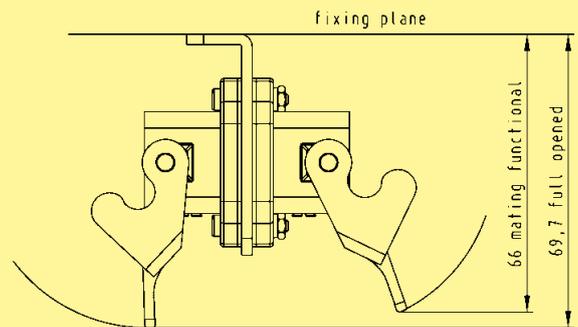

Maße gültig für die Kunststoff-Version

#### Schutzkappe für Wanddurchführung IP 65 / IP 67 mit Dichtung

Kunststoff-Version, schwarz	09 20 003 5449
Metall-Version Standard, grau	09 20 003 5425
Metall-Version M, schwarz	09 37 003 5405

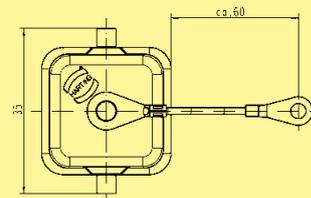

Maße gültig für die Kunststoff-Version