


Datenblatt Magnetschalter


 Typenbezeichnung: **MA 18 W 60 ST**

 Artikelnummer: **8120 0477**


Anschlussbild

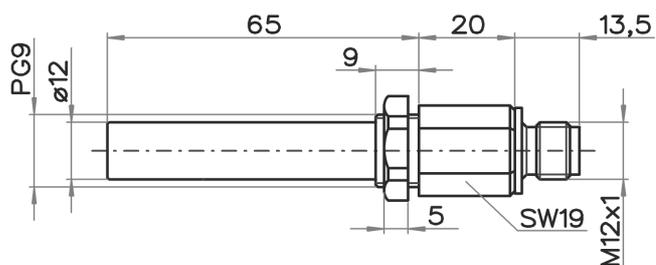

Leistungsdiagramm (max. Werte)

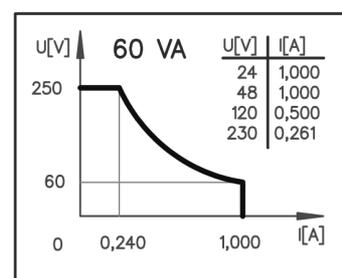

Elektrische Daten

Ausgangsart	Reedkontakt
Schaltfunktion	1 Wechsler
max. Durchgangswiderstand	0,1 Ohm
max. Schaltstrom	1,0 A
max. Transportstrom	2,0 A
max. Schaltspannung	250 V AC
max. Schalteistung	60 VA
Schaltfrequenz	100 Hz

Mechanische Daten

Gehäuse	Niro 1.4571
Mutter	Niro 1.4305
Einbaulage	beliebig
Anfahrriichtung	stirnseitig und seitlich
Stoßfestigkeit	50g, 11ms
Anschlussart	Stecker M12, PA
Schutzart	IP 67 nach IEC/EN 60529

Thermische Daten

Umgebungstemperatur	-5°C bis +70°C
---------------------	----------------

Allgemein

Bei induktiven und kapazitiven Lasten unbedingt Kontaktschutz vorsehen.

Bei Montage auf ferromagnetischem Material, ändert sich das Schaltverhalten.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Blatt 1 von 1