



Einsatzwerkzeuge in Industrie- und Dentalqualität
Zubehör (alle Angaben in mm):



NO 28 941

3-Backen-Bohrfutter

Für alle handgeführten MICROMOT-Geräte (ausgenommen Graviergerät GG 12, Industrie-Bohrschleifer IB/E, Langhals-Bohrschleifer LB/E, Feinbohrmaschine COLT 2 und Biegewelle 110/P). Spannbereich 0,3 - 3,2 mm.



NO 28 940

MICROMOT-Stahlspannzangen


Für alle handgeführten MICROMOT-Geräte (ausgenommen Graviergerät GG 12 und COLT 220/E).
Je 1 Stück für 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 und 3,2 mm mit Spannmutter und Spannzangenhalter.



NO 28 815

Ersatzträger

Schaft 2,35 x 44 mm.

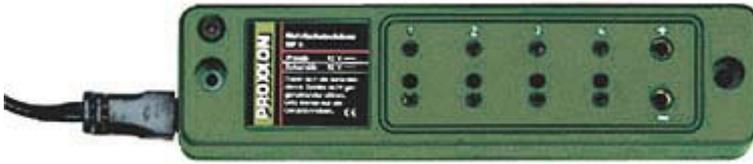

NO 28 994

Mehrfachsteckdose MF 5

Mit 150 cm Zuleitung (Spiralkabel). 4 x Anschluss für MICROMOT-Spezialstecker. Ein Universalausgang für 4 mm-Bananenstecker. Die LED-Leuchte signalisiert Betriebsbereitschaft. Mit Montagelöchern für Wand- und Untertischbefestigung.

NO 28 992

MICROMOT- Verlängerungskabel (ohne Abb.)

Stecker und Steckdose verpolungssicher. Praktisches Spiralkabel, das einfach zusammengeknüllt werden kann (es verwirrt sich nicht). 300 cm lang.