
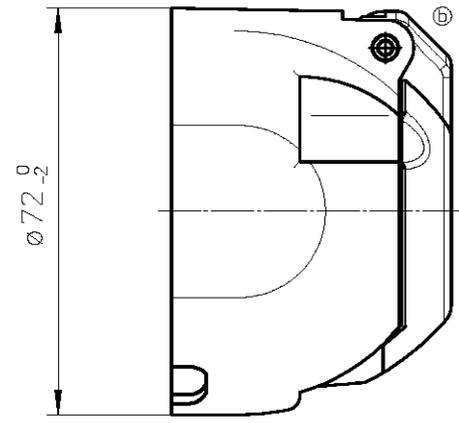
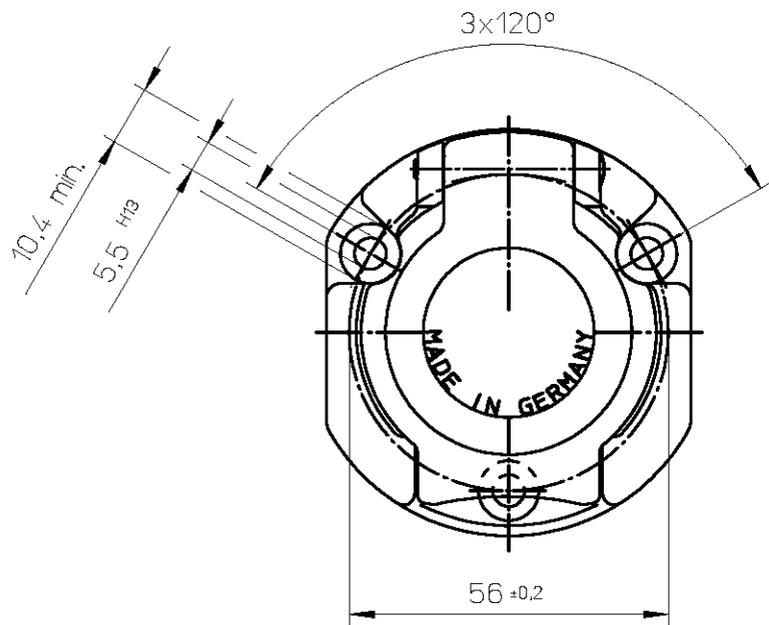


Einbauöffnung:
Lochbild

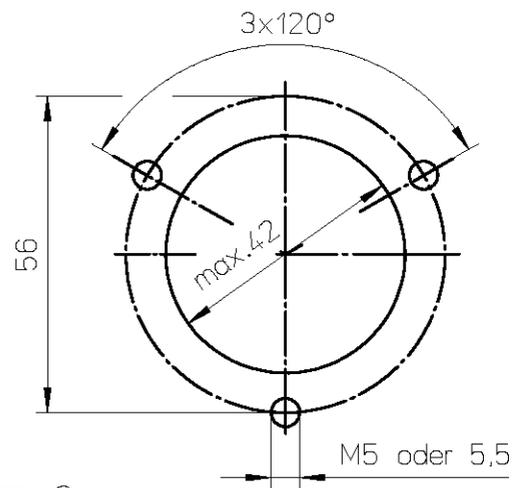

Fehlende Maße siehe
ISO 1724

ohne Dichtung

Entspricht der ISO 1724.
Stromstärke bei max. +20°C
= 15-20 Amp.
IP-Schutzart = IP44

Tol. DIN		-			Oberfläche: -			○ bes.zu prüf.Maße		Datum	Name			
⊕	x	x			x	x	x	Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor	Gezeichnet	08.04.98	Schnell	Angebotszeichnung		
⊕	x	x			x	x	x		Geprüft	08.04.98	Orth		Art. 20140	
⊕	x	x			x	x	x		Maßstab	1:1		Ku-Steckdose 7-pol. 12V Schraubanschluß N-Type ISO 1724		
⊕	x	x			x	x	x						Ersatz für	
⊕	1	Deckel geändert			25/06	19.04.07	Linck						Ersetzt durch	
⊕	-	Urzeichnung			-	08.04.98	Schnell							
Nr.	Anz.	Änderungen			Änd.-Nr.	Datum	Name							