

ERSA ANALOG 60




Basic tool 60

190 Watt Anheizleistung



Die Basis-Lötstation mit industriebewährter Technik

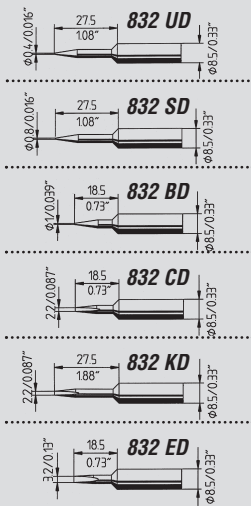

Die elektronisch temperaturregelte Lötstation ERSÄ ANALOG 60 ist das Basismodell der neuen Lötstationenserie von ERSÄ. Die genaue **ERSÄ RESISTRONIC-Regeltechnik** macht sich den positiven Effekt des PTC-Heizkörpers (Positiver Temperatur Coefficient) zu Nutze, wobei die hohe **Anheizleistung von 190 Watt** für sofortigen Wärmenachschub sorgt. **Die feinfühligke Elektronik der Elektronikstation regelt hierbei durch Auswertung des Keramik-Heizkörpers die Arbeitstemperatur**, welche an der Lötstation stufenlos zwischen 150°C und 450°C eingestellt werden kann.

Der handliche LötKolben ERSÄ **Basic tool 60** heizt in nur 60 Sekunden von Raumtemperatur auf 280°C auf. Ein weiteres Highlight in puncto Anwenderfreundlichkeit ist das ergonomische, vom IndustrieForum in Hannover prämierte Design: Alle Bedienelemente sind frontseitig positioniert, die Bedienfront ist entsprechend der Sehachse geneigt. Für entsprechende Bauteilesicherheit sorgt eine hochohmige mit der Lötspitze verbundene Potentialausgleichsbuchse. Durch die breite Auswahl an innenbeheizten **ERSÄDUR-**



Konventionelles Lötten mit dem Basic tool 60

Dauerlötspitzen mit Verdrehenschutz eignet sich diese vielseitige Lötstation für alle industriellen Lötanforderungen. Der multifunktionale Ablageständer mit schwenkbarem Schwammbehälter dient gleichzeitig als Spitzenhalter. Darüber hinaus ist er so konzipiert, daß ERSÄ-LötKolben mit entsprechendem Adapter mit nahezu allen am Markt befindlichen Lötdampfabsaugsystemen betrieben werden können.

Bestelldaten:

ANA 60 Lötstation ANALOG 60 komplett

bestehend aus:

ANA 603 Elektronikstation
670 CDJ LötKolben Basic tool 60 mit Spitze 832 CD
A 28 Ablageständer

Ersatzteile:

67100J Ersatz-Heizkörper für Basic tool 60

Technische Daten:

Elektronikstation ANA 603

Versorgungsspannung: 230 V~, 50-60 Hz
Sekundärspannung: 24 V~
Leistung: 60 W
Regeltechnik: RESISTRONIC
Temperaturbereich:
stufenlos 150°C - 450°C
Funktionsanzeige: LED rot
Zuleitung: 2 m PVC
mit Kaltgerätedose
Ausführung: schutzisoliert

LötKolben Basic tool 60

Spannung: 24 V~
Leistung: 75 W / 280°C - 60 W / 350°C
Anheizleistung: 190 W
Anheizzeit: ca. 60 s (auf 280°C)
Gewicht (ohne Zuleitung): ca. 60 g
Zuleitung: 1,5 m hochflexibel/
hitzebeständig
Ausführung: schutzisoliert