



Bügelmessschraube 0800...

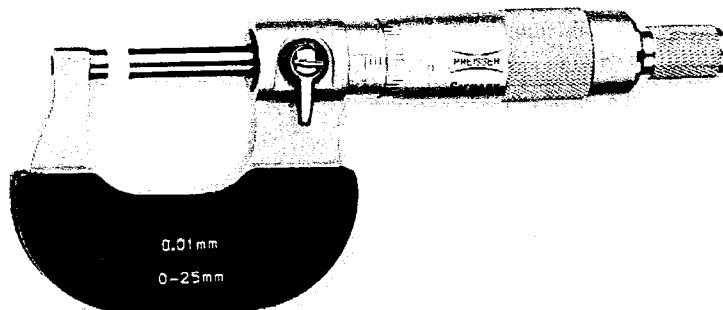

Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ab 25 mm incl. Einstellmaß
- Verpackung: Etui, Satz im Holzetui

□	⊗	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⏚ kg	Best. Nr.
•		0-25	6,5	17	0,5	0,32	0800 501
•		25-50	6,5	17	0,5	0,44	0800 502
•		50-75	6,5	17	0,5	0,60	0800 503
•		75-100	6,5	17	0,5	0,65	0800 504

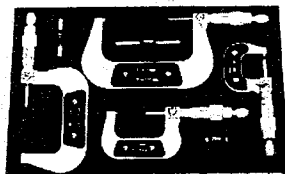

Bügelmessschrauben im Satz

□	⊗	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⏚ kg	Best. Nr.
•		0-100	6,5	17	0,5	2,50	0800 513

811743