


KLEINTEILMAGAZINE

- Die Kleinteilmagazine mit Schubladen sind zur übersichtlichen Lagerung kleiner Gegenstände und Bauteile bestimmt.
- Sie werden in verschiedenen Höhen, Breiten und Tiefen mit unterschiedlicher Anzahl und Größen von Schubladen (Polystyrol oder Polypropylen) hergestellt.
- Das Skelett der Schränke besteht aus Stahlblech und einer Oberflächenbehandlung mit Kunststoffpulver in den Farben der RAL Skala.
- Die Schubladen sind aus klarem PS Plastik oder milchigem Polypropylen in unterschiedlichen Größen gefertigt und sie können durch Einlagen in kleinere Fächer unterteilt werden.
- Die Kleinteilmagazine können frei aufgestellt werden – der Boden ist mit 4 Kunststofffüßen versehen – oder sie können an der Wand befestigt werden.
- Durch die Kombination mehrerer Schränke kann eine kompakte Einheit geschaffen werden.

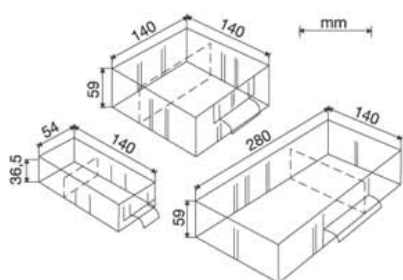

NOVÉ TYPY / NEW TYPES / NEUE TYPEN / NOUVEAUX MODÈLES									
BALENÍ SKŘÍŇEK / CABINET PACKAGING / VERPACKUNG DER MAGAZINE / CONDITIONNEMENT									
Č. VÝROBKU / PRODUCT NO. / PRODUKTNUMMER / RÉFÉRENCE	POČET A VELIKOST KRABÍČEK / NUMBER AND SIZES OF BOXES / ANZAHL UND ABMESSUNG DER SCHUBLADEN / NOMBRE ET DIMENSIONS DES BOITES	SLOŽENÍ KRABÍČEK / BOX COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG DER SCHUBLADEN / DISPOSITION DES BOITES	ROZMĚR SKŘÍŇKY (v x š x h) / CABINET DIMENSIONS (h x w x d) / ABMESSUNG DES MAGAZINS (H x B x T) / DIMENSIONS DE L'ARMOIRE (h x l x p)	ROZMĚR KARTONU (d x š x v) / BOX DIMENSION (L x w x h) / ABMESSUNG DES KARTONS (L x B x H) / DIMENSIONS DU CARTON (L x l x h)					
7800	40 M / S / K / P *	20 D + 20 E	630 x 366 x 185 mm	640 x 375 x 220 mm					
7801	24 M / S / K / P *	12 D + 12 E	387 x 366 x 185 mm	400 x 375 x 220 mm					
7810	24 M / S / K / P *	12 D + 12 E	507 x 269 x 185 mm	515 x 275 x 220 mm					
7820	8 S / M / M / M *	2 F + 2 G + 4 H	261 x 366 x 185 mm	270 x 375 x 220 mm					
7825	6 V / L / G / G *	6 I	387 x 366 x 185 mm	400 x 375 x 220 mm					
6110 / 6710	40 M / S / K / P *	40 A	371 x 306 x 155 mm	650 x 320 x 385 mm - 4 ks / pcs / Stk / pièces					
6137 / 6737	10 M / S / K / P *	10 A	102 x 306 x 155 mm	660 x 320 x 340 mm - 12 ks / pcs / Stk / pièces					
OTOČNÉ STOJANY / ROTATING RACKS / DREHSTÄNDER / COLONNES PIVOTANTES									
7890				480 x 480 x 140 mm					
7891				560 x 560 x 140 mm					
VNITŘNÍ ROZMĚRY ZÁSUVK / INTERNAL DRAWER DIMENSIONS / INNENABMESSUNG DER SCHUBLADEN / VNITŘNÍ ROZMĚRY ZÁSUVK									
TYP / TYPE TYP / TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nákres Drawing Abbildung Schéma									
v x š x h (h x w x d) (H x B x T) (h x l x p) (mm)	35 x 52 x 138**	57 x 136 x 136**	57 x 276 x 136**	50 x 76 x 163	50 x 76 x 163	50 x 163 x 163	50 x 163 x 163	50 x 163 x 163	50 x 335 x 163
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES TABLE / TABELLE ZUBEHÖR / TABLEAU DES ACCESSOIRES			* Velikost krabíček / Box size / Abmessung der Schubladen / Dimension de la boîte: malá (M) / small (S) / klein (K) / petite (P) střední (S) / medium (M) / mittelgroß (M) / moyenne (M) velká (V) / large (L) / groß (G) / grande (V)						
PŘEPÁZKY PRO ZÁSUVKY DRAWER PARTITIONS ZWISCHENSTEGE FÜR SCHUBLADEN ACCESSOIRES POUR TROISRS	POČET KS V BALEŇÍ PIECES PER PACKAGE ANZAHL PRO VERPACKUNG NOMBRE DE PIÈCES PAR CARTON	ČÍSLO VÝROBKU PRODUCT NO. PRODUKTNUMMER RÉFÉRENCE							
A	1	6234							
B + C	10	6241							
	1	6235							
	5	6242							
			** Vhodné příčné prepážky viz tabulka příslušenství. See the Accessories table for suitable cross partitions. Geignete Zwischenstegge siehe Tabelle Zubehör. Voir le tableau des accessoires pour les cloisons appropriées.						

813112

844950

Typ / Type / Typ / Type	6150 6750*	6144 6744*	6123 6723*	6165 6765*	6152 6752*	6154 6754*	6153 6753*	6132 6732*	6143 6743*	6141 6741*
Počet a typ zásuvek Number and type of drawers Schubladenanzahl Nombre de tiroirs	60 x A 0 x B 0 x C	45 x A 2 x B 1 x C	30 x A 6 x B 1 x C	30 x A 4 x B 2 x C	0 x A 16 x B 0 x C	0 x A 8 x B 4 x C	0 x A 0 x B 8 x C	50 x A 0 x B 0 x C	35 x A 4 x B 0 x C	35 x A 2 x B 1 x C
Rozměry - nákres Dimensions - drawing Abmessungen - Skizze Dimensions - schéma (mm)										
Hmotnost 1 ks Weight 1 pc Gewicht 1 Stk Poids 1 pièce (kg) Netto	4,85	4,70	4,50	4,70	4,45	4,25	4,10	4,50	4,00	3,90
Expediční balení Shipping packing Versandverpackung Conditionnement	4 ks v kartonu, 4 pcs in carton, 4 Stk. im Karton, 4 pièces par carton									
Hmotnost balení Packaging weight Packungsgewicht Poids du conditionnement (kg) Netto/Brutto	19,4/21,7	18,8/21,1	18/20,3	18,8/21,1	17,8/20,1	17/19,3	16,4/18,7	18/20	16/18	15,6/17,6

Typ / Type / Typ / Type	6168 6768*	6166 6766*	6142 6742*	6161 6761*	6133 6733*	6136 6736*	6140 6740*
Počet a typ zásuvek Number and type of drawers Schubladenanzahl Nombre de tiroirs	0 x A 4 x B 2 x C	0 x A 0 x B 4 x C	25 x A 0 x B 0 x C	10 x A 2 x B 1 x C	5 x A 2 x B 1 x C	20 x A 0 x B 0 x C	15 x A 0 x B 0 x C
Rozměry - nákres Dimensions - drawing Abmessungen - Skizze Dimensions - schéma (mm)							
Hmotnost 1 ks Weight 1 pc Gewicht 1 Stk Poids 1 pièce (kg) Netto	2,25	2,20	2,15	2,05	1,80	1,90	1,55
Expediční balení Shipping packing Versandverpackung Conditionnement	4 ks v kartonu, 4 pcs in carton, 4 Stk. im Karton, 4 pièces par carton				8 ks v kartonu, 8 pcs in carton, 8 Stk. im Karton, 8 pièces par carton		
Hmotnost balení Packaging weight Packungsgewicht Poids du conditionnement (kg) Netto/Brutto	9/10,3	8,8/10,1	8,6/9,6	8,2/9,2	14,4/16	15,2/16,7	12,4/13,7

816544

816543

816542

Typ / Type / Typ / Type	6120 6720*	6103 6703*	6106 6706*	6130 6730*	6131 6731*	6162 6762*	6163 6763*	6160 6760*	6164 6764*
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	6110	6111	6112	6113	6114	6115	6116	6117	6118
Počet a typ zásuvek Number and type of drawers Schubladenanzahl Nombre de tiroirs	20x A 6 x B 1 x C	40 x A 0 x B 1 x C	0 x A 12 x B 0 x C	35 x A 0 x B 0 x C	20 x A 2 x B 1 x C	30 x A 0 x B 0 x C	15 x A 4 x B 0 x C	15 x A 2 x B 1 x C	0 x A 8 x B 0 x C
Rozměry - nákres Dimensions - drawing Abmessungen - Skizze Dimensions - schéma (mm)									
Hmotnost 1 ks Weight 1 pc Gewicht 1 Stk Poids 1 pièce (kg) Ntto	3,80	4,20	2,80	3,00	2,70	2,55	2,50	2,35	2,30
Expediční balení Shipping packing Versandverpackung Conditionnement	4 ks v kartonu, 4 pcs in carton, 4 Stk. im Karton, 4 pièces par carton								
		670 x 485 x 340		670 x 330 x 360		660 x 330 x 325			
Hmotnost balení Packaging weight Packungsgewicht Poids du conditionnement (kg) Ntto/Btto	15,2/17,2	16,8/18,8	11,2/13,2	12/13,4	10,8/12,2	10,2/11,5	10/11,5	9,4/10,7	9,2/10,5

Typ / Type / Typ / Type	6110 6710*	6137 6737*
Počet a typ zásuvek Number and type of drawers Schubladenanzahl Nombre de tiroirs	40 x A 0 x B 0 x C	10 x A 0 x B 0 x C
Rozměry - nákres Dimensions - drawing Abmessungen - Skizze Dimensions - schéma (mm)		
Hmotnost 1 ks Weight 1 pc Gewicht 1 Stk Poids 1 pièce (kg) Ntto	3,4	3,4
Expediční balení Shipping packing Versandverpackung Conditionnement	4 ks v kartonu, 4 pcs in carton, 4 Stk. im Karton, 4 pièces par carton	12 ks v kartonu, 12 pcs in carton, 12 Stk. im Karton, 12 pièces par carton
		650 x 320 x 385
	660 x 320 x 340	
Hmotnost balení Packaging weight Packungsgewicht Poids du conditionnement (kg) Ntto/Btto	15	44,8

* Rada 67xx je ekonomická řada, která je dodávána bez příslušenství (šrouby, vrtuty, přepážky) a vnitřní nepohledové plochy nejsou nalakované stoprocentně.

Series 67xx is an economical series supplied without accessories (bolts, screws, partitions), with the hidden internal surfaces not fully varnished.

Die Variante 67xx ist das kostengünstigere Produkt, welches ohne Zubehör (Schrauben, Holzschrauben, Trennwände) geliefert wird. Nicht sichtbare Flächen werden nicht in der gewohnten Qualität lackiert.

La série 67xx est économique puisqu'elle est livrée sans accessoires (vis, boulons, cloisons) et ses surfaces intérieures non visibles ne sont pas entièrement peintes.