


Ständerbohrmaschine SB 4132SM

- » solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- » Aluminiummotor nach IP54
- » biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- » drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar
- » praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- » wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas
- » Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang: Schnellspannfutter 1-16mm, B16

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	SB 4132SM
Bohrleistung max. / max. drilling capacity	32mm
Drehzahlbereich / spindle speeds	(24) 60 - 3480 U/min / rpm
Spannung / voltage	400 V
Ausladung / distance spindle to column	257mm
Spindelaufname / spindle holder	MK4/MT4
max. Spindelhub / max. spindle travel	120mm
max. Abstand Spindel-Tisch / max. distance chuck to table	680mm
max. Abstand Spindel-Fuß / max. distance chuck to base	1160mm
Gesamthöhe/total height	1710mm
Tischgröße / table dimensions	475x420mm
Bodenplatte / base	580x450mm
Motorleistung / motor power S1(100%)/S6	(2 Stufenmotor/2-step motor) 700/1100W // 1,5/2,2kW
Nettogewicht / net weight	143kg
Abmessungen (LxBxH) / overall dimensions (LxWxH)	570x870x1710 mm
Verpackungsmaße (LxBxH) / packaging dimensions (LxWxH)	330x1475x650 mm

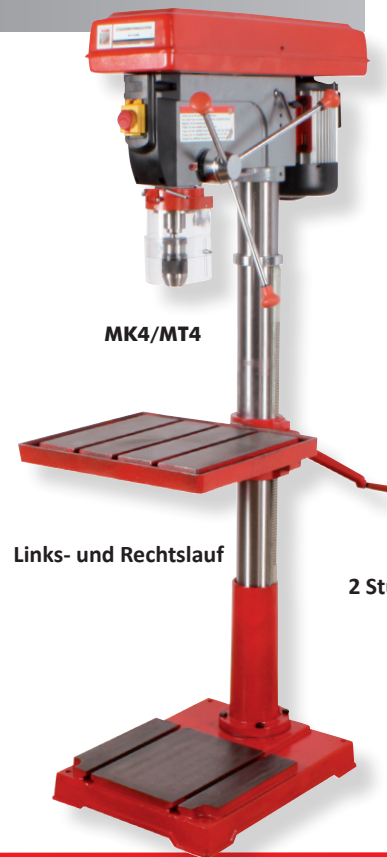

MK4/MT4

Links- und Rechtslauf

2 Stufen-Motor