


KNIPEX Stift-Schalterschranckschlüssel und Stift-Profi-Key

NEU

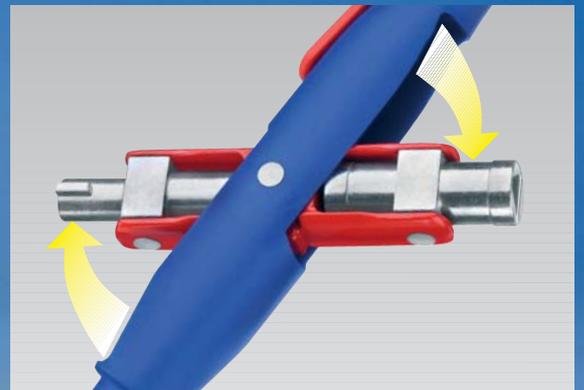

- praktische Kugelschreiberform mit Befestigungsclip
- ausschwenkbare Schlüsselprofile
- stabile Ausführung für vielseitigen Einsatz





00 11

Stift-Schaltschrank-Schlüssel, für gängige Schränke und Absperrsysteme



00 11 07

Bestell-Nr.	EAN-Code	Kapazität			Länge	g
		mm	mm	Ø mm		
00 11 07	063018	5/6/8	9	9	145	140

- ▶ transportfreundlicher Schaltschrank-Schlüssel in Kugelschreiberform mit Befestigungsclip
- ▶ durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können vier verschiedene Schlüsselprofile nutzbar gemacht werden
- ▶ für Schaltkästen, Absperrsysteme der Gas-, Wasser und Elektrizitätsversorgung
- ▶ für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln u.s.w.
- ▶ Vierkant 5 / 6 / 8 mm
- ▶ Dreikant 9 mm
- ▶ Doppelbart Ø 5 mm (innen) / Ø 9 mm (außen)
- ▶ universelle 1/4" Bitaufnahme für handelsübliche Bits (Dauermagnet zur Fixierung)
- ▶ zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Schlüsselprofil
- ▶ mit Bit: Kreuzschlitz PH 2 und Aufbewahrungsmöglichkeit für einen zweiten Bit
- ▶ Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- ▶ Corpus und Clip aus Kunststoff; Schlüsselträger und Schlüsselprofile aus Zink-Druckguss



Öffnen eines Schaltschrankes mit Doppelbart (Bestell-Nr. 00 11 07)



Vierkant zur Heizungsentlüftung (Bestell-Nr. 00 11 07 + 00 11 08)



Anziehen einer Schraube mit Kreuzschlitz-Bit PH2 (Bestell-Nr. 00 11 07 + 00 11 08)



Stufenvierkant zum Öffnen einer Tür ohne Beschlag (Bestell-Nr. 00 11 08)

00 11

Stift-Profi-Key, für gängige Absperrsysteme



00 11 08

Bestell-Nr.	EAN-Code	Kapazität			Länge	g
		mm	mm	Ø mm		
00 11 08	063025	5 + 8	9	6/7/8/9	145	130

- ▶ transportfreundlicher Schaltschrank-Schlüssel in Kugelschreiberform mit Befestigungsclip
- ▶ durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können drei verschiedene Schlüsselprofile nutzbar gemacht werden
- ▶ Universalschlüssel für die Bereiche Heizung-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik, z. B. für Tür- und Fenstergriffe oder zur Heizungsentlüftung
- ▶ Vierkant 5 / 8 mm
- ▶ Dreikant 9 mm
- ▶ Stufen-Vierkant 6/7/8/9 mm
- ▶ universelle 1/4" Bitaufnahme für handelsübliche Bits (Dauermagnet zur Fixierung)
- ▶ zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Schlüsselprofil
- ▶ mit Bit: Kreuzschlitz PH 2 und Aufbewahrungsmöglichkeit für einen zweiten Bit
- ▶ Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- ▶ Corpus und Clip aus Kunststoff; Schlüsselträger und Schlüsselprofile aus Zink-Druckguss

Fachhändler:

L100 01738/01/08.06/10.000/D

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Straße 13
D-42349 Wuppertal

Tel.: +49(0)2 02/47 94-0
Fax: +49(0)2 02/47 50 58
Fax Export: +49(0)2 02/47 74 94

Internet: www.knipex.de
E-Mail: info@knipex.de