

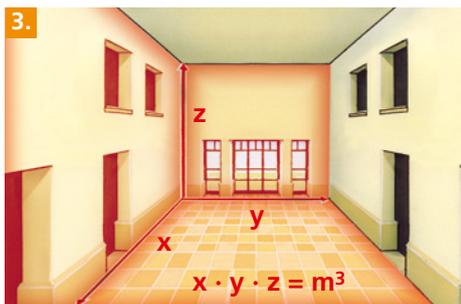


Laserliner® DistanceMaster

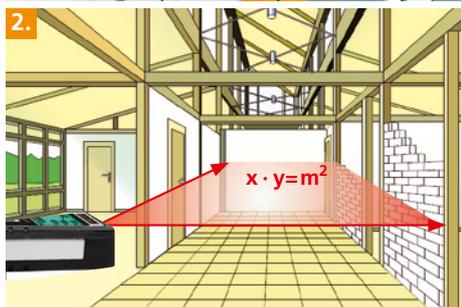

Professioneller
Laser-Entfernungsmesser –
mit High-Speed-Technologie
noch schneller punktgenau messen

Rev.0316

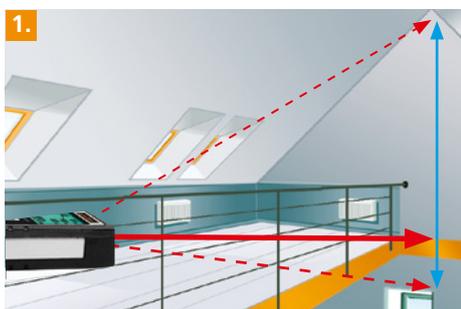

Punktgenaues Messen mit Laserlicht zur exakten Ermittlung von Längen

1. Einfache Höhenmessung mit zweifacher **Pythagoras-Messfunktion** zum automatischen Ermitteln der Höhe

2. + 3. Die **Flächen- und Volumenfunktion** erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z. B. zur Kalkulation von Materialmengen

– Einfaches Bestimmen des Raumumfangs mit der **Additions- und Subtraktionsfunktion**.

– Mit der **Wandflächenfunktion** werden Flächen mit identischer Höhe automatisch addiert. Die Höhe wird dazu einmalig gemessen.

– Mit vielseitigen Rechen- und Speichermöglichkeiten

– **Hohe Messgenauigkeit** bis 100 m: $\pm 1,5 \text{ mm}^*$

– **Messbereich innen:** 0,05 m bis 100 m

– **4 Messebenen umschaltbar:** vorne, Stativ, hinten und Pin

– **Min/Max-Funktion** zur Bestimmung von diagonalen, waagerechten und senkrechten Strecken

– **Referenzmodus** zum einfachen Übertragen von Längen

– Beleuchtetes 4-zeiliges LC-Display

– Einsteckbarer Pin für Messungen aus der Ecke

– 1/4" Stativanschluss

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT $\pm 1,5 \text{ mm}$ (typisch)*

MESSBEREICH **max. 100 m**

MINIMALE REICHWEITE 0,05 m

LASER Klasse 2 < 1mW

LASERWELLENLÄNGE 635 nm

ARBEITSTEMPERATUR -10°C ... 40°C

LAGERTEMPERATUR -20°C ... 70°C

EINHEITEN (umschaltbar)
m / ft / inch / ' _ ''

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
28 Sek. Laser / 2,45 Min. Gerät

FUNKTIONEN
Distanzen, Flächen, Volumen, Pythagoras 1+2, Min./Max./Dauer-/Referenzmessung, Addition und Subtraktion von Längen, Wandflächenfunktion

STROMVERSORGUNG
Batterien 2 x 1,5 V Typ AAA

ABMESSUNGEN (B x H x T)
51 x 124 x 27 mm

GEWICHT inkl. Batterien 211 g

* Bereichsspezifische Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung.



DistanceMaster
inklusive Transporttasche
+ Messspitze
+ Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)
Verpackungsgröße (B x H x T)
90 x 295 x 55 mm



Mit der einsteckbaren Messspitze aus der Ecke messen



Reflexionsstärke bewerten mittels Skalanzeige



Beleuchtetes LC-Display

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
DistanceMaster	080.946A	4 021563 680634	5

