

**8100 SA/SC 2 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch,
43-teilig
Zyklus Speed Knarre, 1/4"**



EAN: 4013288126610
Teilenr: 05160785001
Artikel-Nr: 8100 SA/SC 2

Abmessung: 365x310x70 mm
Gewicht: 5249 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82041200

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 43-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

43-teiliges Zyklus-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklus-Knarre mit 1/4"-Antrieb und Zyklus-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseinsätze sowie 1/4"-Verbindungsstücke mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 21 Zyklus Nüssen, 2 Zyklus Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Kraftform Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter, 16 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebescalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.


Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Umschaltbar

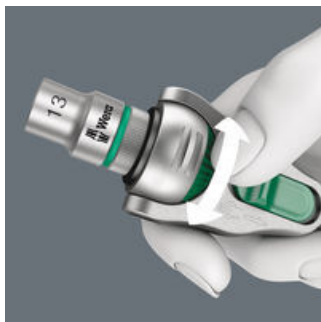

Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

**Zweifarbige
Schaumstoffeinlage**



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelastet. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch,
43-teilig
Zyklop Speed Knarre, 1/4"**



Satz-Inhalt:

8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 4 x 23 mm



05003501001	1x 4 x 23 mm
05003502001	1x 4,5 x 23 mm
05003503001	1x 5 x 23 mm
05003504001	1x 5,5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003508001	1x 9 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm



8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001 1x 1/4" x 37 mm



8796 LA Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003531001 1x 1/4" x 150 mm



8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm



05003600001 1x 1/2" x 277 mm



8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 13 x 37 mm



05003604001	1x 13 x 37 mm
05003605001	1x 14 x 37 mm
05003606001	1x 15 x 37 mm
05003607001	1x 16 x 37 mm
05003608001	1x 17 x 37 mm
05003609001	1x 18 x 37 mm
05003610001	1x 19 x 37 mm
05003612001	1x 21 x 37 mm
05003613001	1x 22 x 37 mm
05003614001	1x 24 x 37 mm



8796 LC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003643001 1x 1/2" x 250 mm



816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 119 mm



05051462001 1x 1/4" x 119 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch,
43-teilig
Zyklop Speed Knarre, 1/4"**



800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5,5 x 89 mm

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

1) Sechskantklänge

851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Sechskantklänge

855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Sechskantklänge

867/4 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2

05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de