


Dieser vielseitige TIG DC verfügt über modernste Invertertechnologie, geeignet für Schweißarbeiten im WIG-LIFT Betrieb als auch zum Elektrodenhandschweißen von allen Rutil- und Basisch umhüllten Stabelektroden auf höchstem Leistungsniveau.

VIELSEITIG

• **WIG** : Die eingebaute Technologie verleiht diesem Schweißinverter eine komfortable LIFT-Zündung, beispielsweise einsetzbar in Hochfrequenz sensiblen Bereichen (z.B. Raffinerien). Im Gegensatz zu herkömmlichen MMA-Invertern mit Venturbrenner bietet er die Möglichkeit zur Einstellung der Stromabsenkung (Downslope) durch den Anwender und automatische Anpassung der Gasnachströmzeit (Postgas).

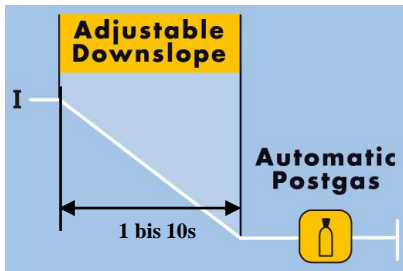

Der Gasanschluss ermöglicht den Anschluss von professionellen WIG-Brennern. Im Komplettsset wird das Gerät mit einem 4m langen Brenner SR17 DB (Doppeltaster) und WIG Zubehörkit geliefert.

• **MMA** : Das Gerät verfügt ebenfalls über einen kompletten MMA Modus mit einstellbarem Hot Start, Arc Force und Anti Sticking Funktionen, die das Schweißen aller gängigen Elektroden ermöglichen.

INTUITIVES BEDIENFELD

Das digitale Bedienfeld ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung der Schweißparameter.



LEICHT, KOMPAKT UND SICHER

Sehr leicht (5 Kg), generatortauglich (6Kw +/- 15%) und gegen Überspannungen bis 400V geschützt ohne nachteilige Auswirkung auf die Leistung.



Art.-Nr. 011106

Lieferumfang:

- WIG Brenner SR17 DB, 4m
- Elektrodenhalter mit Kabel (Ø 25 mm²) / Stecker TYP TEXAS 50
- Masseklemme mit Kabel (Ø 25 mm²) / Stecker Typ TEXAS 50



Dieses Gerät ist gegen Überspannungen bis 400V geschützt

CE EN 60974-1

50/60Hz	AM	I ₂ (A)			EN60974-1 (40°C)		U ₀	mm ²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
		AC	DC	MMA	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V 1~	16A	-	20A ▽ 160A	20A ▽ 160A	95A	22%	72V	10/25	14x29x21 / 5	6kW 7,5kVA