



1722 / 1723 / 1724 DIGI-MET® Messuhren

HP

1722 502



1723 502



1724 502

Ausführung

- Gehäuse-Ø 60 mm
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Schutzart IP 52
- Einspannschaft Ø 8 mm
- LCD-Großanzeige mit 12 mm hohen Ziffern
- Messkraft 0,5 - 1 N
- Werksnorm


Funktionen

- Ein- /Ausschaltung
- **QuickStart**-Elektronik
- **QuickLock**-Elektronik
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Zählrichtungsumkehrung
- mm/inch Umschaltung
- Individuelle Tastensperre
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion/ Messwertvoreinstellung

Lieferung

- Karton

			Messbereich		Ableseung		Genauigkeit	Best. Nr.
			mm	inch	mm	inch	mm	
▪			12,5	.5	0,01	.0005	0,020	1722 502
▪			12,5	.5	0,005	.0001	0,015	1723 502
▪			12,5	.5	0,001	.00005	0,015	1724 502

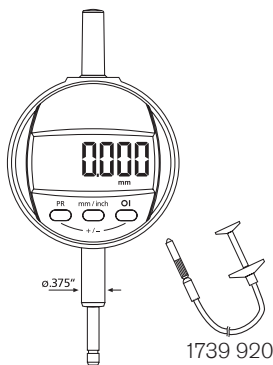

1739 920

Zubehör

	Best. Nr.
Batterie, 3V-Lithium, CR 2032	0220 704
Kabel für USB	1998 720
Kabel für RS 232	1997 501
Kabel für Digimatic	1998 501
Drahtabheber	1739 920



mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar



mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat



mit • gekennzeichnet = Überlänge/Übergewicht