

88 02 250

KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange



- mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit schlanken, zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport





Artikel-Nr.	88 02 250
EAN	4003773019282
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Einstellpositionen	9
Kapazität für Rohre Ø Zoll	2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	46
Kapazität für Rohre Ø mm	50
Länge mm	250
Gewicht netto g	357



Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück; die gesamte Betätigungskraft kann zum Drehen der Werkstücke eingesetzt werden; festes Zusammendrücken der Zangenschenkel ist nicht erforderlich, dadurch weniger Kraftaufwand



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

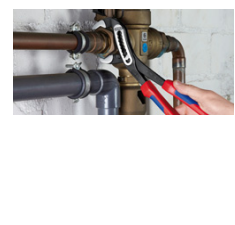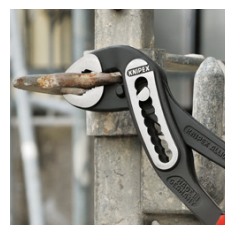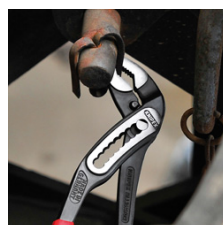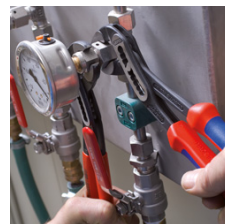

Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
88 09 250	4003773053514	Bolzen (Kerpinstift) für 88 250