


Produktinformation

90 42 250

Profil-Verbundzange

- Für Einhandbedienung
- Für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werden, ohne Schrauben oder Nieten zu benötigen
- Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung

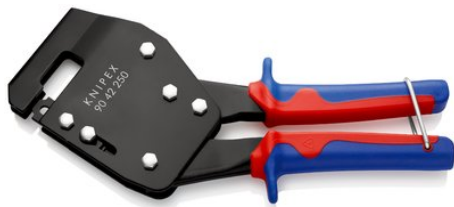

Allgemein

Artikel-Nr.	90 42 250
EAN	4003773047865
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	676 g
Abmessungen	250 x 84 x 18 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kapazität Millimeter	max. 1,2 (2 x 0,6)
----------------------	--------------------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Das Stempelwerkzeug wird durch die Profilbleche gedrückt



Ansetzen der Zange an zwei zu verbindenden Profilblechen