

Selbsteinstellende Abisolierzangen

patentiert




12 40 200




0,03 - 10,0 mm²



Drahtschneider bis
10 mm² mehrdrätig

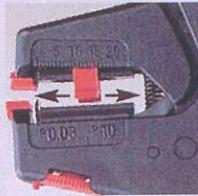

Verstellbarer
Längenanschlag

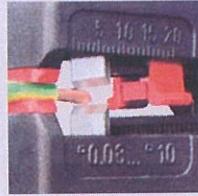

Präzises Abisolieren ohne
Beschädigung des Leiters

823046

Classic:
praxisbewährt und
zuverlässig

- ▶ für ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- ▶ passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an, dadurch keine Beschädigung der Leiter
- ▶ Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien und -dicken
- ▶ mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10,0 mm² und eindrätig bis 6,0 mm²
- ▶ leichtgängige Mechanik
- ▶ Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
- ▶ geringes Gewicht
- ▶ Gehäuse aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff

KNIPEX
spezial

Die KNIPEX selbsteinstellenden Abisolierzangen sind unentbehrlich in der Elektroinstallation für schnelles und sicheres Arbeiten in einem breiten Anwendungsbereich.

Modell 12 40 200:

- ▶ Anwendungsbereich: Leiter von 0,03 - 10,0 mm²
- ▶ dünne Flachbandleiter bis 10,0 mm Breite in einem Arbeitsgang
- ▶ Längenanschlag: einstellbar von 3,0 - 18,0 mm und leicht auswechselbar

Modell 12 50 200:

- ▶ Anwendungsbereich: Leiter von 2,5 - 16,0 mm²

Bestell-Nr.	Abisolierwerte		GD
Länge mm	mm ²	AWG	g
12 40 200	0,03-10,0	32-7	200
12 50 200	2,5-16,0	13-5	200