

English**Cyber Tool 29**

1.7605.T

1. large blade
2. small blade
3. corkscrew
4. can opener with small
5. - screwdriver 3 mm
6. cap lifter with
7. - screwdriver (6 mm)
8. - wire bender -stripper
9. reamer / punch
10. key ring
11. tweezers
12. Nylon toothpick
13. sewing eye
14. wrench with
15. - 5 mm female Hex drive for D-SUB connectors
16. - 4 mm female Hex drive for the bits
17. - Bit Phillips 0 (Poizdrive 0)
18. - Bit Phillips 1 (Poizdrive 1)
19. case with
20. - Bit Slotted 4 mm
21. - Bit Phillips 2
22. - Bit Hex 4 mm
23. - Bit Torx 8
24. - Bit Torx 10
25. - Bit Torx 15
26. pressurized ballpoint pen
27. - also to set DIP-switches
28. pin (stainless steel)
29. mini-screwdriver (pat.) 1.5 mm

Deutsch**Cyber Tool 29**

1.7605.T

1. grosse Klinge
2. kleine Klinge
3. Korkezieher
4. Dosenöffner mit kl.
5. - Schraubendreher 3 mm
6. Kapselöffner mit
7. - Schraubendreher (6 mm)
8. - Drahtbieger -Abisolierer
9. Stech- und Bohrhale
10. Anhängerring
11. Pinzette
12. Zahnstocher
13. Nadelöhr = Nähahle
14. Bit-Schlüssel mit
15. - 5 mm Innensechskant für D-SUB Steckverbinder
16. - 4 mm Innensechskant für Bits
17. - Bit Phillips 0 (Poizdrive 0)
18. - Bit Phillips 1 (Poizdrive 1)
19. Bithalter mit
20. - Bit Schlitzschrauben 4 mm
21. - Bit Phillips 2
22. - Bit 6-kant 4 mm (Inbus)
23. - Bit Torx 8
24. - Bit Torx 10
25. - Bit Torx 15
26. Druckkugelschreiber
27. - zum DIP-Switch verstellen
28. Stecknadel (inox)
29. Mini-Schraubenzieher (pat.) 1.5 mm

30. pliers with
31. - wire cutters
32. - wire crimping tool
33. scissors
34. universal hook

Cyber Tool 34

1.7725.T

30. Kombizange mit
31. - Drahtschneider
32. - Hülsenpresser
33. Schere
34. Universalhaken

Cyber Tool 34

1.7725.T

35. wood saw
36. metal saw with
37. - metalfile
38. - nailfile
39. - nail cleaner
40. screwdriver 2.5 mm
41. chisel & scraper

Cyber Tool 41

1.7775.T


35. Holzsahe
36. Metallsahe mit
37. - Metallfeile
38. - Nagelfeile
39. - Nagelreiniger
40. Schraubenzieher 2.5mm
41. Holzmeissel & Schaber

Cyber Tool 41

1.7775.T


Cyber Tool 34

1.7725.T

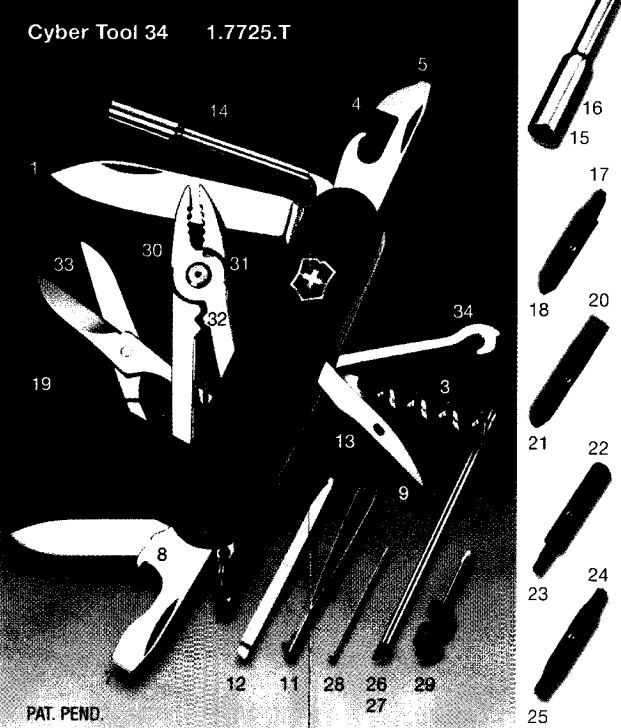


PAT. PEND.


11

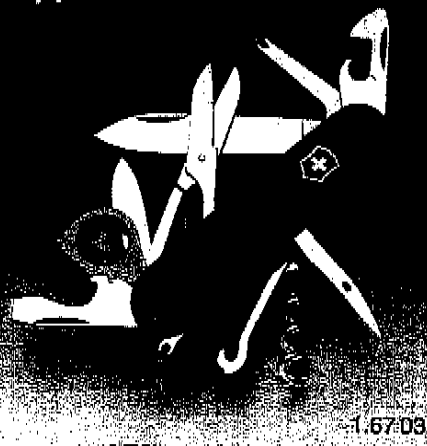

1.67.03

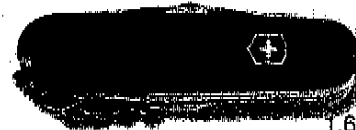

1.67.95.2

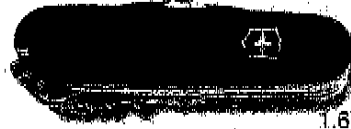

1.67.95.3



1.67.94.60




1.67.94.61



1.67.94.66




1.67.94.68

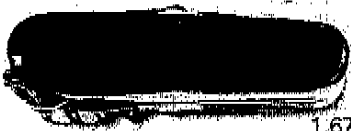


1.67.94.69





1.67.95

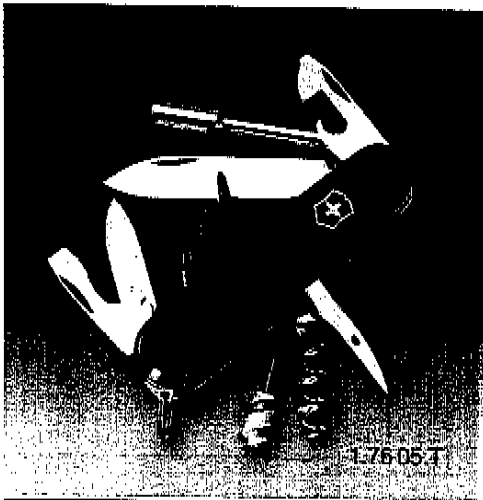


1.76.05.T

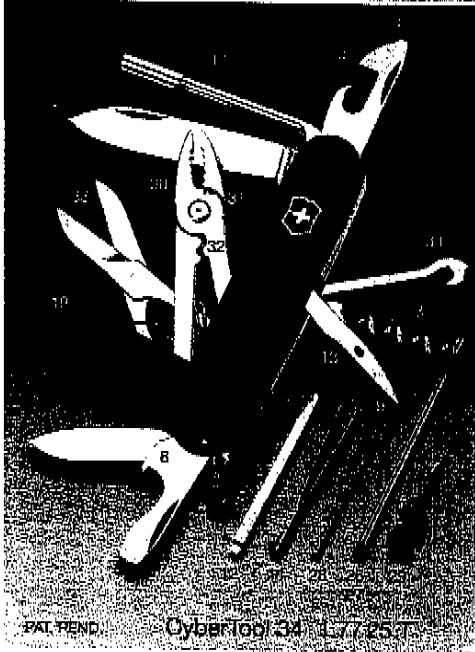


PAT. PEND. CyberTool 34 1.77.75.T

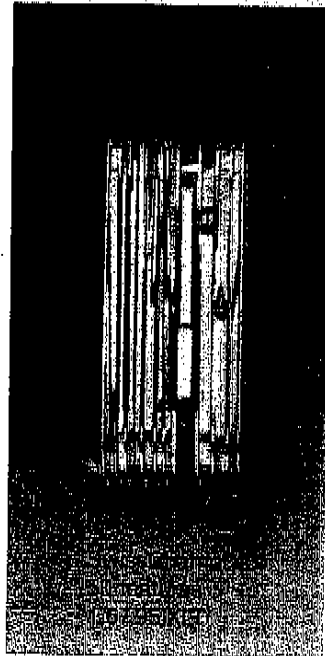 

Box for 1.77.25.T

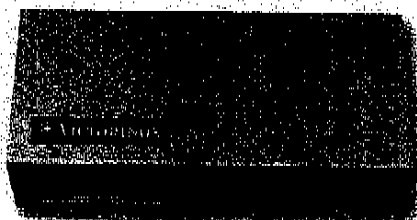



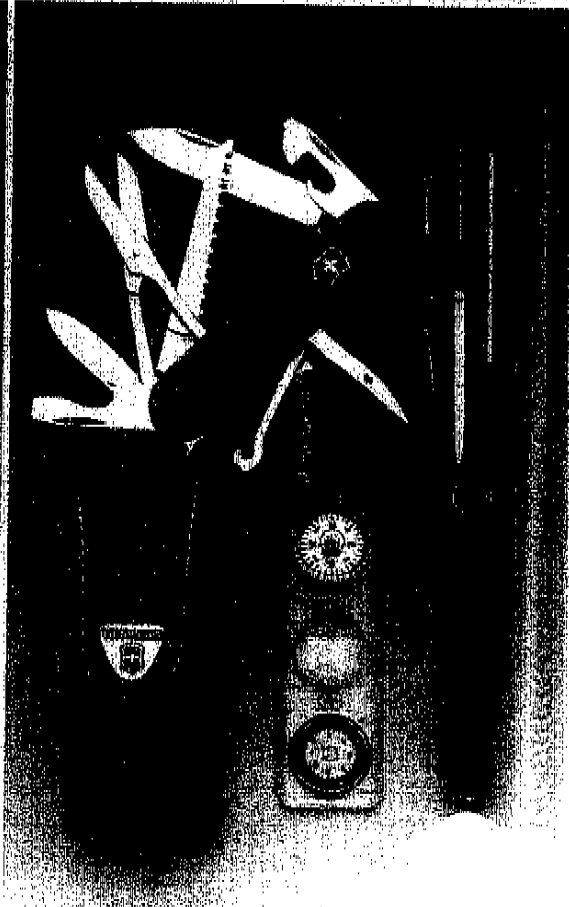

























Box for 1.67.95 + 1.76.05.T + 1.77.75.T

 















1.87.26

nat. size 91 mm / 2 1/2" (photo 1:2)

Art. Nr.	€		Art. Nr.	€		Art. Nr.	€	
1.6703 ☞ 10 	29.50	Explorer mit den 12 Standardfunktionen, plus: 13. Schere 14. Mehrzweckhaken (Paketträger) 15. Phillips-Schraubenz. 16. Lupe aus Glas	1.6795.2 ☞ 6 	57.--	SwissChamp Cell. blau	1.6795 ☞ 6 	57.--	SwissChamp Schalen Cell. rot, mit Funktionen 1-33: 1. grosse Klinge 2. kleine Klinge 3. Korkenzieher 4. Dosenöffner mit 5. - kl. Schraubenzieher (auch f./Kreuzschr.) 6. Kapselheber mit 7. - Schraubenzieher 8. - Drahtabsolierer 9. Stech- und Bohrhähle 10. Ring, Inox 11. Pinzette 12. Zahnstocher 13. Schere 14. Mehrzweckhaken 15. Holz säge 16. Fischentstupper mit 17. - Angellöser 18. - Messstab (cm+Zoll) 19. Nagelfeile mit 20. - Metallfeile 21. - Nagelreiniger 22. - Metallsäge 23. Schraubenz. 2,5 mm 24. Holzmeissel 25. Kombizange mit 26. - Drahtschneider 27. - Hülsenpresser 28. Phillips-Schraubenz. 29. Lupe aus Glas 30. Druckkugelschreiber 31. Stecknadel, inox 32. Mini-Schraubenzieher 33. Nadelöhr
1.6703.3 ☞ 10 	29.50	ditto, Cell. schwarz ☞ 6	1.6795.3 ☞ 6 	57.--	Cell. schwarz			
1.6705 ☞ 10 	34.--	gleich wie 1.6703, plus zusätzlich 17. Druckkugelschreiber 18. Stecknadel, inox 19. Mini-Schraubenzieher	1.6794.80 ☞ 6 	87.--	SwissChamp ohne Kugelschreiber Palisander-Schalen			
1.6705.T ☞ 12 	46.50	CyberTool 29 mit Funktionen 1-29: 1. grosse Klinge 2. kleine Klinge 3. Korkenzieher 4. Dosenöffner mit 5. - kl. Schraubenzieh. (auch f. Kreuzschr.) 6. Kapselheber mit 7. - Schraubenzieher 8. - Drahtabsolierer 9. Stech- und Bohrhähle 10. Ring 11. Pinzette 12. Zahnstocher 13. Nadelöhr, Nähähle 14. Bit-Schlüssel mit 15. - Innensechskant für D-SUB Steckverbind. 16. - Innensechskant für Bits 17. - Bit Pozidrive 0 18. - Bit Pozidrive 1 19. Bithalter mit 20. - Bit 4 mm Schütztschr. 21. - Bit Phillips 2 22. - Bit Hex 4 mm 23. - Bit Torx 8 24. - Bit Torx 10 25. - Bit Torx 15 26. Druckkugelschreiber 27. - zum DIP-Switch verstellen 28. Stecknadel, inox 29. Mini-Schraubenzieher	1.6794.61 ☞ 6 	109.--	echt Horn-Schalen			
(siehe Prospekt X.90114.2 und X.90113)			1.6794.66 ☞ 6 	152.--	echt Hirschhorn-Schalen			
1.6705.T2 ☞ 12 	46.50	same, blue handles 5 mm 4 mm	1.6794.68 ☞ 6 	279.--	echt Perlmutter-Schalen			
A.7680.20	3.80		1.6794.69 ☞ 6 	69.--	Hartholz-Schalen mit eingegrabtem Logo			
A.7680.14	3.20		1.6795.XLT ☞ 6 	152.--	SwissChamp XLT inkl. Beschreibung der 50 Funktionen in 4 Sprachen. (englisch, deutsch, französisch, spanisch) speziell für Sammler	1.8740 ☞ 6 	84.--	SwissChamp Plus 40 Funktionen mit den Funktionen 1-33 plus: 34. Leder-Gürteletui 35. Messstab (cm) 36. " (Zoll) 37. Kompass 38. Wasserwaage 39. Lupe 40. Thermometer C & F
A.7680.64	3.20		4.0521.XL ☞ 1 	12.10	Leder-Gürteletui	1.8741 ☞ 6 	99.--	Traveller-Set Plus 41 Funktionen mit den Funktionen 1-40 plus: 41. Taschentampe siehe Prospekt 9.6020.2
A.7680.35	3.80		1.6796 ☞ 6 	87.--	SwissChamp mit Schweizer Uhr Schalen Cell. rot. (siehe Stg. 9 Nr. 1.3408)	4.0565.03 ☞ 1 	9.10	Leder-Gürteletui zu 1.8740 und 1.8741
1.7725.T ☞ 6 	63.--	CyberTool 34 mit den 29 Standardfunktionen, plus: 30. Kombizange mit 31. - Drahtschneider 32. - Hülsenpresser 33. Schere 34. Universalhaken	1.6796.3 ☞ 6 	87.--	Schalen Cell. schwarz	1.8726 ☞ 6 	68.40	Traveller-Set mit 26 Funktionen (Messer 1.3715 ersetzt SwissChamp 1.6795) siehe Prospekt 9.6020.2
1.7725.T2 ☞ 6 	63.--	ditto, blaue Schalen	1.6796.3 ☞ 6 	87.--		1.8802 ☞ 6 	66.50	DUO-Geschenkset mit 1.6795 + 0.6223 Schalen Cell. rot
1.7775.T ☞ 6 	75.--	CyberTool 41 mit den Funktionen 1-34 plus: 35. Holz säge 36. Metallsäge mit 37. - Metallfeile 38. - Nagelfeile 39. - Nagelreiniger 40. - Schraubenz. 2,5 mm 41. - Holzmeissel	1.6796.3 ☞ 6 	87.--				
1.7775.T2 ☞ 6 	75.--	ditto, blaue Schalen						

Art. Nr.		€		siehe-Prospekt	Art. Nr.	€	
1.8724	6	110.--	Expedition-Kit mit 24 Funktionen (1.3715 + Altimeter, Thermometer, Kompass, Wasserwaage, Massstab und Leder-Gürteletui) siehe User-Guide		Leder-Gürteletui leer		
					4.0566.03	7,90	
7 611160 106490				X.90124			7 611160 412968
1.8810	6	94.--	SOS-Set mit 44 Funktionen, Leder-Gürteletui	9.6022.2	4.0567.03	15,90	
							7 611160 401076
7 611160 100696							
1.8812	3	124.--	Survival-Kit mit 52 Funktionen, Leder-Gürteletui	9.6022.2	4.0568.03	18.--	
							7 611160 401212
7 611160 100733							
4.0570	1		Ersatzteilkasten , Plexiglas, leer (250 x 170 x 46 mm)				
							7 611160 401335
4.0571			Ersatzteilkasten , mit Standard-Füllung				
							7 611160 401342
A.3640		-18	Anhängering für Offiziersmesser (OM) und andere Multi-Tools (MT)			10	
							7 611160 301635
A.6140		-18	Anhängering für Classic-Modelle 0.62 .. - 0.69 ..			10	
							7 611160 301611
A.3641		-10	Zahnstocher gross, für OM und MT			100	
							7 611160 301017
A.6141		-10	Kleiner Zahnstocher für Classic-Modelle 0.61 .. - 0.66 .. und SwissCards			100	
							7 611160 301437
A.3642		-50	Pinzette gross, für OM und MT Vorderseite			50	
							7 611160 301567
A.3742		-50	Kurze Pinzette für OM Rückseite			5	
							7 611160 302151
A.6142		-50	Kleine Pinzette für Classic-Modelle 0.61 .. - 0.66 .. und SwissCards			50	
							7 611160 301420
A.3643	50	1,45	Mini-Schraubenzieher für OM und MT mit Korkenzieher			20	
							7 611160 300775
A.3644		2,60	Kugelschreiber Astronauten (mit Druckfüllung) für 1.36...-1.77...			2	
							7 611160 300782
A.6144		2,20	Kurzer Astronauten-Kugelschreiber, mit Kopt, für 0.62 .. - 0.63 .. (alt)			2	
							7 611160 300799
A.6144.0		1,95	Kurzer Astronauten-Kugelschreiber, verschiebbar, für 0.62 .. - 0.63 .. (auch lieferbar mit Stift für PDA = A.6144.0S)			20	
							7 611160 301468
A.6444		2,40	Langer Astronauten-Kugelschreiber für SwissCards			5	
							7 611160 301413
A.3645		-07	Stecknadel rostfrei, für 1.3405 und andere OM			5	
							7 611160 301444
A.3646		26,50	Uhr Schweizer Präzision, rot, für MT 1.3406			-	
							7 611160 301642
A.3646.3		26,50	Schweizer Präzisions-Uhr, schwarz, für MT 1.3406.3			-	
							7 611160 301659
A.3647		2,20	Batterie 377 / 1,5 V, für Uhr			2	
							7 611160 301031
A.3747		2,20	Batterie CR 1225, 3 V Lithium, für Altimeter und Voyager			2	
							7 611160 301963
A.6247		2,20	Batterie Cr 1025 für Classic-Modelle 0.6226 - 0.6386 mit LED			5	
							7 611160 301628
4.4010.1		2,20	Batterie AAA 1,5 V für MAGN.ITE-Solitaire und AAA			-	
							7 611160 402431
A.6149		-30	Batteriedeckel rot			2	
							7 611160 302175

Art. Nr.		€		Stück	
A.6149.T		-30	Batteriedeckel rot transparent	2	
A.6149.T2		-30	Batteriedeckel blau transparent	2	
A.6149.T4		-30	Batteriedeckel grün transparent	2	
A.7235	50	1.44	Quattro-Schraubenzieher	-	
A.7680.14		5.20	Bit Schlitzschrauben 4 mm / Bit Phillips 2 (20 + 21)	2	
A.7680.20		6.10	Bit Phillips 0 / Bit Phillips 1 (oder Pozidrive) (17 + 18)	2	
A.7680.35		6.10	Bit Torx 10 / Bit Torx 15 (24 + 25)	2	
A.7680.64		5.20	Bit 6-kant 4 mm (Inbus) / Bit Torx 8 (22 + 23)	2	
4.0567.32	10	4.50	Abziehstein 83.5 x 12 mm	2	
4.0567.42		8.40	Kompass + Wasserwaage u. Massstab (in Kit 1.8724 und 1.8810) (siehe auch Nr. 4.0568.44 auf Seite 18)	-	
9.6100.1			Werkzeug zum Auswechseln der Taschenmesser-Scherenfedern, mit Gebrauchsanweisung: englisch 9.6100.2 deutsch 9.6100.3 franz. 9.6100.4 spanisch 9.6100.5 italienisch		
			Scherenfedern		
A.2757		-03	für 0.36.. und 1.36.. alte Modelle, + ca. 30 Schraubchen (A.3787)	10	
A.3757		-03	für 1.36.. neue Modelle	30	
A.6257		-03	für Classic 0.62.. - 0.63.., + ca. 20 Schraubchen (A.6287)	30	
A.6657		-03	für 0.65.. - 0.66.. alte Modelle	5	
A.6557		-03	für 0.65.. - 0.66.. neu, und 0.70, 0.71	20	
4.0580	1		kleiner Ersatzteilkasten , leer (170 x 130 mm)		
4.0581	1		kleiner Ersatzteilkasten mit Standard-Füllung		
			40 Zahnstocher A.3641 10 Pinzetten A.3642 2 Kugelschreiber A.3644		
			40 Zahnstocher A.6141 5 Pinzetten A.3742 6 Kugelschreiber A.6144.0		
			10 grosse Ringe A.3640 10 Pinzetten A.6142 4 Kugelschreiber A.6444		
			10 kleine Ringe A.6140 10 Mini-Schrbz. A.3643 einige Scherenfederli + Schraubchen		
4.0572	1		Zusätzliche Ersatzteile für Survival-Kit und SOS-Set	Stück	
4.0567.33		1.50	Druckbleistift, 92 x 5 mm ø	3	
4.0567.34		-96	Plastiktäschchen mit Notizpapier, Adresse, Anleitung für Knoten und internat. SOS-Signale, 3 Heftpflaster, Nähfaden (schwarz und weiss), 2 Nähadeln und Einfädler	3	
4.0567.38		-35	Briefchen mit 5 Streichhölzern	5	
4.0567.39		-25	Sicherheitsnadel, nichtrostend, 51 x 10 mm	5	
4.0567.40		-95	Nylonschnur, 1 m lang	3	
4.0567.41		-55	Signalspiegel, einseitig, 87 x 32 mm	3	
4.0567.66		1.30	Hülse mit 10 Ersatzminen für Druckbleistift 4.0567.33	3	
4.0568.38		-55	Briefchen mit 8 Streichhölzern	5	
4.0568.40		1.30	Nylonschnur, 3 m lang	3	
4.0568.41		2.30	Signalspiegel, doppelseitig, 87 x 32 mm	2	
4.0568.42		1.15	Signalpfeife	2	
4.0568.49		-75	Kleines Angler-Set	2	
4.0568.50		2.10	Kamm	2	