


Produktinformation

97 49 04

Crimpeinsatz

Für unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Breite)

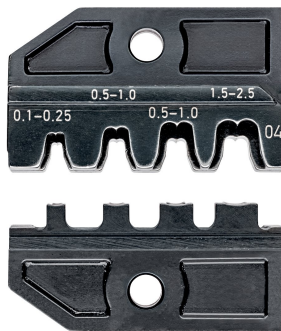

- Anwendung: für unisolierte, offene Flachsteckverbinder
- > Crimpnest 1: 0,1 - 0,25mm² - Steckerbreite 2,8mm
- > Crimpnest 2: 0,5 - 1,0mm² - Steckerbreite 2,8mm
- > Crimpnest 3: 0,5 - 1,0mm² - Steckerbreite 4,8mm
- > Crimpnest 4: 1,5 - 2,5mm² - Steckerbreite 4,8mm
- Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 94 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang
- Nicht geeignet für spezielle Kontaktserien von z.B. Tyco Electronics, Molex, JST u.s.w.
- Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) 0,1 - 2,5 mm²



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 49 04
EAN	4003773030850
Gewicht	42 g
Abmessungen	50 x 10 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Anwendung	Unisolierte, offene Flachsteckverbinder - (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,1 – 2,5 mm ²
Anzahl der Nester	4
AWG	26 – 14

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten