

# Alles in Einem: Trennen, Sägen, Schleifen, Bohren, Schrauben, Hämmern ... !



## Multifunktionskopf

Mit oszillierendem Bewegungsablauf. Optimal für vielfältigste Anwendungen wie

- bündiges Sägen
- Laminat schneiden
- Bearbeitung oder Austausch von Fliesen-fugen
- u.v.m.!



## Winkelbohrkopf

Zum Schrauben und Bohren auch an schwer zugänglichen Stellen!

- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- Drehmoment 12 Nm



## Noch mehr Flexibilität!

### Winkel-Schlag-schrauberkopf

Zum Schlagschrauben.  
62 Nm Drehmoment  
1/4" HEX-Aufnahme  
4935 4271 32  
€ 49,00



### Hammerkopf

Zum Einschlagen von Nägeln auf engstem Raum.  
Max. Nagelgröße  
3,1 x 80 mm  
Schlagzahl  
0-3600 1/min.  
4935 4271 133  
€ 49,00



## Umfangreiches Zubehör




Bi-Metall  
Tauchsägeblatt  
4932 3526 13  
€ 14,90



Tauchsägeblatt  
4932 3526 12  
€ 12,50



Schaber  
4932 3526 11  
€ 9,90

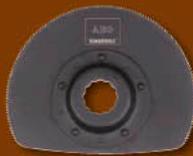

Segmentsägeblatt  
4932 3526 14  
€ 14,90



Schleifpapier  
K60 4932 3526 71 € 4,90  
K80 4932 3526 72 € 4,90  
K120 4932 3526 73 € 4,90



20-tlg. Zubehör-Set  
2 x Bi-Metall Tauchsägeblatt  
1 x Tauchsägeblatt  
1 x Segmentsägeblatt  
1 x Spachtel  
15 x Schleifpapier (je 5 x K60/K80/K120)  
4932 3526 10  
€ 39,90

