



HOLZSPIRALBOHRER

Bewährter Klassiker für Bohrlösungen in jedem Holz.



 
PRODUKTBESCHREIBUNG

- Exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
- Extra stabil dank verschleißfestem Stahl
- Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
- Auch für den Einsatz in Akkubohrmaschinen gut geeignet
- Ideal kombinierbar mit dem 90° Aufstecksenker





Infos Website

Produktgruppe
0333



CYL

  
Durchmesser
3–22 mm



PROFESSIONAL



Drehbohren

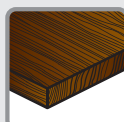

					
13242 8	3	30	60	1	3
11910 8	4	43	75	1	4
11912 2	5	50	85	1	5
11913 9	6	52	90	1	6
23354 5	6	200	250	1	6
11915 3	7	68	110	1	7
11917 7	8	75	120	1	8
23355 2	8	200	250	1	8
11919 1	9	78	125	1	9
11920 7	10	80	130	1	9.5
23356 9	10	200	250	1	9.5
11921 4	11	90	140	1	9.5
11922 1	12	100	150	1	9.5
23357 6	12	200	250	1	9.5
11923 8	13	100	150	1	9.5
11924 5	14	105	160	1	9.5
23358 3	14	200	250	1	9.5
11925 2	15	105	170	1	9.5
11926 9	16	115	180	1	9.5
23359 0	16	200	250	1	9.5
11927 6	18	120	190	1	9.5
23360 6	18	200	250	1	9.5
11928 3	20	130	200	1	9.5
23361 3	20	200	250	1	9.5
23349 1	22	140	210	1	13

SETS

		
*1 16872 4	4 x 43/75 / 5 x 50/85mm 6 x 52/90 / 8 x 75/120mm 10 x 80/130mm	5
*2 18736 7	3 x 30/60 / 4 x 43/75mm 5 x 50/85/ 6 x 52/90mm 7 x 68/110 / 8 x 75/120mm 9 x 78/125 / 10 x 80/130mm	8
*3 24646 0	3 x 30/60 / 4 x 43/75mm 5 x 50/85/ 6 x 52/90mm 7 x 68/110 / 8 x 75/120mm 9 x 78/125 / 10 x 80/130mm 11 x 90/140 / 12 x 90/150mm	10

