



BOHRKRONE/ DOSENSENKER

Bohrkrone zum Einlassen von Steckdosen, Einbauleuchten, etc.



PRODUKTDESCHEIBUNG

- Kraftvoll, schnell & langlebig mit auswechselbarem Zentrierbohrer
- Verschleißarme Hartmetallzähne für besonders schnelles und komfortables Bohren
- Exakter Rundlauf für präzise Bohrungen und komfortables Arbeiten
- Mit M16 Innengewinde zur Aufnahme eines Zentrierbohrers

 


23295 1	25	50	72	6	1
23296 8	30	50	72	6	1
23297 5	35	50	72	6	1
18944 6	40	50	72	6	1
18945 3	50	50	72	6	1
23298 2	68	50	72	6	1
25892 0	72	50	72	6	1
18947 7	80	50	72	6	1
18948 4	90	50	72	6	1
18949 1	100	50	72	8	1




Infos Website

Produktgruppe
3225



M16


Durchmesser
25–100 mm

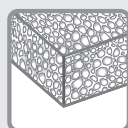

PROFESSIONAL



Schlagbohren

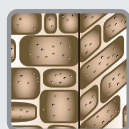

3226 ZENTRIERBOHRER



18951 4

9

-

120

1

3270/18 AUFNAHMESCHAFT SDS-PLUS



18954 5

-

-

110

1

18955 2

-

-

300

1

25092 4

-

-

415

1

3270 AUFNAHMESCHAFT 6-KANT



18952 1

-

100

1

3215 HEXAGONAL BOHRKRONEN, DOSENSENKER SÄTZE



18959 0

50

50

120

3

23341 5

68

50

120

3

18841 8

80

50

120

3

3215/18 SDS-PLUS BOHRKRONEN, DOSENSENKER SÄTZE



19625 3

40

50

120

3

19626 0

50

50

120

3

23342 2

68

50

120

3

19628 4

80

50

120

3

3390/09 UNIVERSAL-KASSETTE HSS, STEIN & HOLZ



17741 2

3 x Ø 5/6/8

9

3090/09 UNIVERSAL-KASSETTE HSS & STEIN



17742 9

Ø 3/4/4.5/5/6/6.5/8

9