


Metrisch | Metric

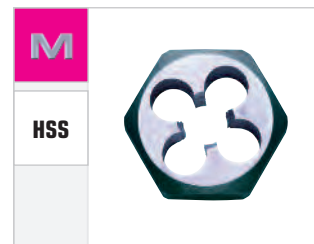

Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
 HSS-E = Hochleistungsschnell-Stahl Klasse E
 VA = Für VA-Materialien + rostfreie Stähle
 Schneideisen DIN 223 B = EN 22568 • Schneidmuttern DIN 382
 Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6g

Anwendung

Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden – Schneidmuttern zum Nachschneiden vorhandener Gewinde.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
 HSS-E = High-speed-steel E-class
 VA = For VA materials + stainless steel
 Circular Dies DIN 223 B = EN 22568 • Hexagon Die Nuts DIN 382
 For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6g

Application

Circular Dies for cutting external threads – Hexagon Die Nuts can be used to repair or extend the tap on existing threads.

M	mm	mm	mm	CODE	€	CODE	€	CODE	€	mm	CODE	€
M 2,0	0,40	1,93	16 x 5	03708								
M 2,2	0,45	2,13	16 x 5	03709								
M 2,3	0,40	2,23	16 x 5	03710								
M 2,5	0,45	2,43	16 x 5	03711								
M 2,6	0,45	2,53	16 x 5	03712								
M 3,0	0,50	2,92	20 x 5	03713		03761		03801		19 x 5	04601	
M 3,5	0,60	3,41	20 x 5	03714						19 x 5	04602	
M 4,0	0,70	3,91	20 x 5	03715		03762		03802		19 x 5	04603	
M 4,5	0,75	4,41	20 x 7	03716						19 x 7	04604	
M 5,0	0,80	4,90	20 x 7	03717		03763		03803		19 x 7	04605	
M 6,0	1,00	5,88	20 x 7	03719		03764		03804		19 x 7	04606	
M 7,0	1,00	6,88	25 x 9	03720						22 x 9	04607	
M 8,0	1,25	7,87	25 x 9	03721		03765		03805		22 x 9	04608	
M 9,0	1,25	8,87	25 x 9	03722						22 x 9	04609	
M 10,0	1,50	9,85	30 x 11	03723		03766		03806		27 x 11	04610	
M 11,0	1,50	10,85	30 x 11	03724						27 x 11	04611	
M 12,0	1,75	11,83	38 x 14	03725		03767		03807		36 x 14	04612	
M 14,0	2,00	13,82	38 x 14	03726		03768		03808		36 x 14	04613	
M 16,0	2,00	15,82	45 x 18	03727		03769		03809		41 x 18	04614	
M 18,0	2,50	17,79	45 x 18	03728		03770		03810		41 x 18	04615	
M 20,0	2,50	19,79	45 x 18	03729		03771		03811		41 x 18	04616	
M 22,0	2,50	21,79	55 x 22	03730		03772				50 x 22	04617	
M 24,0	3,00	23,77	55 x 22	03731		03773				50 x 22	04618	
M 27,0	3,00	26,77	65 x 25	03732						60 x 25	04619	
M 30,0	3,50	29,73	65 x 25	03733						60 x 25	04620	
M 33,0	3,50	32,73	65 x 25	03734						60 x 25	04621	
M 36,0	4,00	35,70	65 x 25	03735						60 x 25	04622	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Other sizes available on request



= Artikel für Kabelverschraubungen
 = Tools for cable connections