

LPA-TPA 50G-FI



EAN: 4047526346614

ID: 346619

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix" aus Kunststoff

Gehäuse:

Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.


Räder:

Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE), hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend, stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper. Laufflächen-Farbe: grau

Felge / Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen. Stoffschlüssig.

Variante:

mit Feststeller "stop-fix"

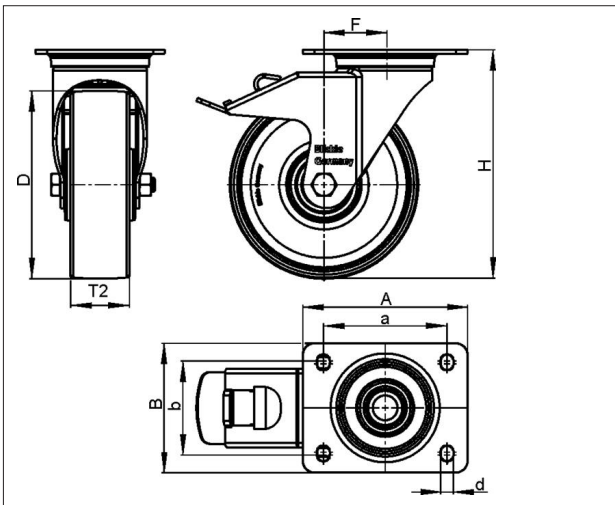

Technische Daten

Stückgewicht	0.215 kg
Ausladung Lenkrolle (F)	25 mm
Gesamthöhe (H)	71 mm
Tragfähigkeit	50 kg
Radbreite (T2)	19 mm
Rad-Ø (D)	50 mm
Temperaturbeständigkeit von	-20 °C
Temperaturbeständigkeit bis	60 °C
Belagshärte	85° Shore A
Lagerart	Gleitlager
Plattengröße (A,B)	60 x 60 mm
Schraubloch-Ø (d)	6,2 mm
Schraublochentfernung (a,b)	38x38/48x48 mm

Rollwiderstand



Fahrgeräusch



Bodenschonung



LPA-TPA 50G-FI

Varianten



mit Feststeller "stop-fix"