

# LE-TPA 127G

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper**

**EAN** 4047526605575  
**ID** 605576  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse: Serie LE**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad: Serie TPA**

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

**Sonstige Eigenschaften:**

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

**Technische Daten:**

|                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 125 mm      |
| Radbreite                    | ⊥ | 32 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⬆ | 125 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⬆ | 315 kg      |
| Lagerart                     | ☉ | Gleitlager  |
| Gesamthöhe (H)               | ⊕ | 150 mm      |
| Plattengröße                 | 📏 | 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | 📏 | 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | ⌀ | 9 mm        |
| Ausladung (F)                | ⊕ | 38 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C       |
| Belagshärte                  |   | 85 Shore A  |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,7 kg      |
| Spurlos                      |   | ✓           |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✗           |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗           |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗           |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗           |
| Autoklaventauglich           |   | ✗           |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

**Rollwiderstand**



■ ■ ■ ■ □ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ □ □ □ befriedigend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ □ □ gut

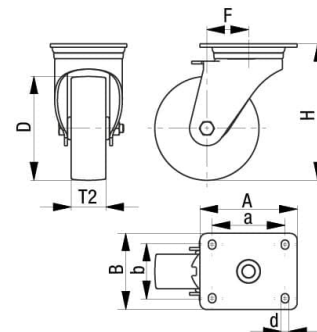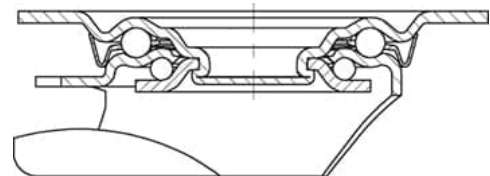

Waschmaschinentauglich

