




KNIPEX QUALITY – MADE IN GERMANY



12 62 180

KNIPEX ComStrip

**DIE KOMPAKTE ABISOLIERZANGE
FÜR EINSTEIGER UND PROFIS**

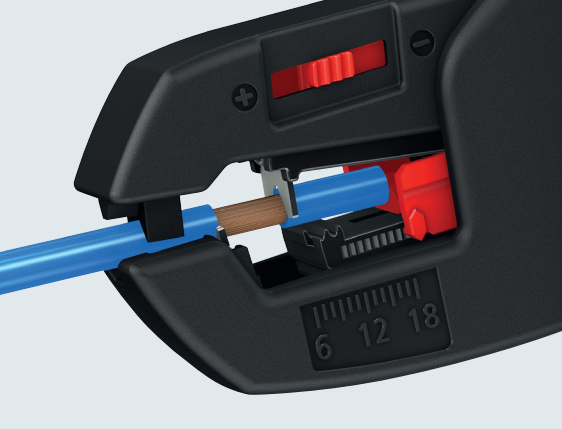

► **Perfektes Einstiegsmodell:** isoliert ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolationen ohne manuelle Einstellung ab

► Feinjustierung ermöglicht die **genaue Einstellung der Einschnitttiefe** auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen

➤ **Mit Kabelschneider** für eindrähtige Leiter bis 2,5 mm², erweiterte Schnittkapazität für feindrähtige bis 6 mm²

DAS UNKOMPLIZIERTE EINSTIEGSMODELL JETZT IM MODERNEN DESIGN

Langlebige Messer, bei Verschleiß auswechselbar

Kompaktes und handliches Werkzeug mit schlankem Kopf für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen

Mit einstellbarem Längenanschlag von 6 bis 18 mm für wiederholgenaue Abisolierlängen

Belastungsarmes Arbeiten und maximale Kraftübertragung durch ergonomischen Zweikomponentengriff mit weicher Griffzone

➤ **Robust und leicht** durch Werkzeugkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff

12 62 180

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Abisolierwerte mm²	AWG	 g
 12 62 180	054573	180		0,2 – 6,0	24 – 10	160
12 69 21	060093	1 Paar Ersatzmesser für 12 62 180				
12 69 23	067115	Ersatzlängenanschlag für 12 62 180				