

BRUNOX[®] SWISS BRAND



BRUNOX[®] Korrosionsschutzprodukte

BRUNOX[®]

Turbo-Spray[®]

Technisches Datenblatt



Schichtdicke 1-2 μm .



Flammpunkt 78 °C.

Garantierte Schmierwirkung bis -50 °C.



Frei von Silikon, PTFE,
Graphit & Nano-Partikeln.

GARANTIERT - Kein Verharzen!



**Schmiermittel, Korrosionsschutz,
Kontaktspray, Reiniger & Rostlöser.**



Rostlöser mit sehr hoher Kapillarwirkung!




Geniale Aluminium-, Chrom-,
Edelstahl-, Kupfer- & Messingpflege.

ANWENDUNGSBEISPIELE




INDUSTRIE

Das einzige Flüssig-Werkzeug mit **TURBOLINE** für die Wartung von hochwertigen Werkzeugen & Formen. Für den Einsatz in der Feinmechanischen- & Präzisionsindustrie, für CNC- & Spritzguss-Maschinen sowie den Formenbau. Für die Reinigung nach Produktionsschritten, zum Schützen und Polieren von Maschinen & Halbfabrikaten.

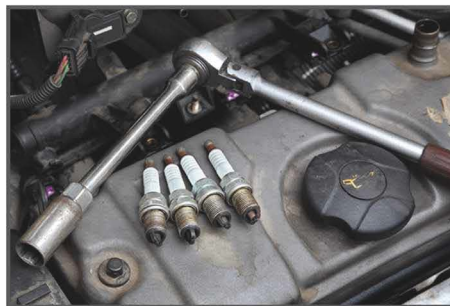

ENTBLOCKEN-LÖSEN-GÄNGIG MACHEN

Entblocken – Lösen – Gängig machen von Schrauben & Verbindungen. Zum Lösen von Zünd- & Glühkerzen. Neutralisiert Handschweiß. Behebt Keilriemen-Quietschen im Nu. Verhindert & beseitigt Kurzschlüsse.

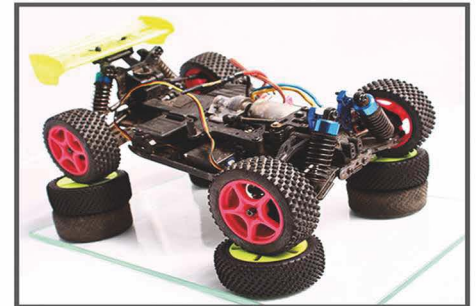

DIVERSE ANWENDUNGEN

Für alle & für alles, einsetzbar im und ums Haus. Für Garten-Geräte & -Maschinen, Fahrräder & Kinderwagen, Modellbau, Elektrogeräte, Schiffe & Fischereiequipment.

100 ml Spray | Art: BR0,10TS | 12 Stk. pro VE,
500 ml Spray | Art: BR0,50TSP | 12 Stk. pro VE,

400 ml Spray | Art: BR0,40TS | 12 Stk. pro VE
5.00 l Kanister | Art: BR5,00TS | 2 Stk. pro VE



Schichtdicke 5-20 μm .
Garantierte Schmierwirkung bis $-41\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Allwetterfestes Schmiermittel
& Langzeit - Korrosionsschutz:

- Indoor 3 Jahre
- Überdacht 1 Jahr
- Outdoor 5 Monate



Frei von Silikon, PTFE,
Graphit & Nano-Partikeln.
GARANTIERT - Kein Verharzen!



4x Korrosionsschutz-Testsieger.
[caliber 1/2013 & 4/2014, MESSER MAGAZIN 6/2013 & DIE WAFFENKULTUR 12/2013]



Eignet sich für Ketten, Anhängerkupplungen,
Kofferraumdeckel, Toranlagen, Hebebühnen,
Flurförderzeuge & Kranvorrichtungen.

ANWENDUNGSBEISPIELE



HIGH-TEC KORROSIONSSCHUTZ

High-Tec Korrosionsschutz für Überseecontainer, im Open-Top Container. Für den Langzeit Korrosionsschutz von Halbfabrikaten, hochwertigen Werkzeugen, Formen, Maschinen, Stahlseilen & Kranelementen.
Überwinterungsschutz für Geräte & Maschinen aller Art.



ALLWETTERFESTE SCHMIERUNG

Die allwetterfeste Schmierung für Tore, Kranbahnen, Förderbänder, Seil- & Bergbahnen, Gabelstapler etc. Auch geeignet als Gewindeschneideöl.



WAFFEN

Konservierung & Schmierung von Waffen jeder Art, Sammelstücke & Antiquitäten.

epoxy BRUNOX®

Technisches Datenblatt



Video



Pat. Roststopp & Grundierer in Einem!
Für die schnelle und einfache Sanierung.



**Millionenfach bewährte Rostsanierung
in nur 3 Schritten!**

1. Losen Rost abschleifen/abbürsten. Rostpartikel mit einem wasserfeuchten Tuch/Kompressor wegwischen/wegblasen, **KEIN SILIKONENTFERNER, BREMSENREINIGER oder VERDÜNNER für diesen und alle weiteren Schritte verwenden!**

2. 2-mal BRUNOX® epoxy® mit dem Pinsel auftragen oder in ein Airless-Gerät / Lackierpistole umfüllen und 3-4-mal, wie BRUNOX® epoxy®-Spray applizieren. BRUNOX® epoxy® auf vollständige Trocknung prüfen. (FINGERNAGELHART, nach ca. 24 h bei 20 °C) - **kein Abwaschen nötig**

3. BRUNOX® epoxy® Schicht trockenschleifen, nur den Glanz entfernen. Spachtelmassen, BRUNOX® 1-K-Filler oder direkt die Endlackierung applizieren.



**Keine Pinselspuren! Verträglich mit
den meisten handelsüblichen Decksystemen.**

ANWENDUNGSBEISPIELE



INDUSTRIELLE ANWENDUNG

Für die Sanierung von Maschinen, Stahlträgern, Eisenkonstruktionen aller Art, Toren, Rohrleitungen & Baumaschinen etc.



FAHRZEUGE

Für den Fahrzeugunterhalt von PKW's, LKW's, Landwirtschafts-, Bau- & Kommunal-Fahrzeugen für die Restaurierung von Young- & Oldtimern sowie von diversen Hobby-Geräten.



DO-IT-YOURSELF ANWENDUNGEN

Für die Do-it-yourself Anwendung rund ums Haus: Treppengeländer, Gartenzäune, Tore & Maschinen aller Art.

Unterbodenschutz Hohlraumschutz Konservierung

**Kompatibel mit
BRUNOX® epoxy®**

**BRUNOX®
IX 100**

Technisches
Datenblatt



**Bildet einen kompakten
wachsartigen Schutzfilm**

**Schützt vor extrem hoher Feuchtigkeit
und aggressiven Dämpfen**

**Staubtrocken nach 2 Stunden
Griffest nach 12 Stunden**

- ✓ **Salzwasserfest**
- ✓ **Bleibt flexibel, 25 - 50 µm**
- ✓ **1 - 5 Jahre Korrosionsschutz**
- ✓ **Temperaturbeständigkeit 80 °C**

Füll- & Haftgrund für den weiteren Lackaufbau

**Kompatibel mit
BRUNOX® epoxy®**

**BRUNOX®
1-K-Filler**

Technisches
Datenblatt



**Eignet sich zum Grundieren /
Vorlackieren von Metallflächen**

**Überlackierbar mit lufttrocknenden
Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-
Decksystemen**

Überlackierbar nach 2 - 4 Stunden

- ✓ **Besseres Glanzergebnis**
- ✓ **Sehr hohe Fülleigenschaften**
- ✓ **Gut schleif- und überlackierbar**
- ✓ **Verstärkt den Korrosionsschutz**

ANWENDUNGSBEISPIELE

BRUNOX® IX 100



CHASSI

Unterbodenschutz & Hohlraumversiegelung zur Werterhaltung und für die Restaurierung. Für die Konservierung & Sanierung von Bremsleitungen.



WINTERFAHRZEUG & ÜBERSEETRANSPORT

Langzeit-Korrosionsschutz für nicht verchromte Komponenten, für Überseetransporte, für Aussenlagerung bis zu 1 Jahr, für Pisten-Bullis, für Schneeräum- & SalzstreuFahrzeuge.

ANWENDUNGSBEISPIELE

BRUNOX® 1-K-Filler



ANWENDUNG

BRUNOX® 1-K-Filler kann für sämtliche Metall-Oberflächen zum Vorlackieren & zum Füllen für materialbedingte Oberflächenegalisierung eingesetzt werden.




BESSERE DECKLACKRESULTATE

BRUNOX® 1-K-Filler garantiert eine perfekte Decklacksanierung für Young- & Oldtimer, Maschinen & Fahrzeuge aller Art.

300 ml Spray | Art: BR100IX0,30TS | 12 Stk. pro VE,
5.00 l Kanister | Art: BR100IX5,00TS | 2 Stk. pro VE

400 ml Spray | Art: BR0,40KFiller | 6 Stk. pro VE

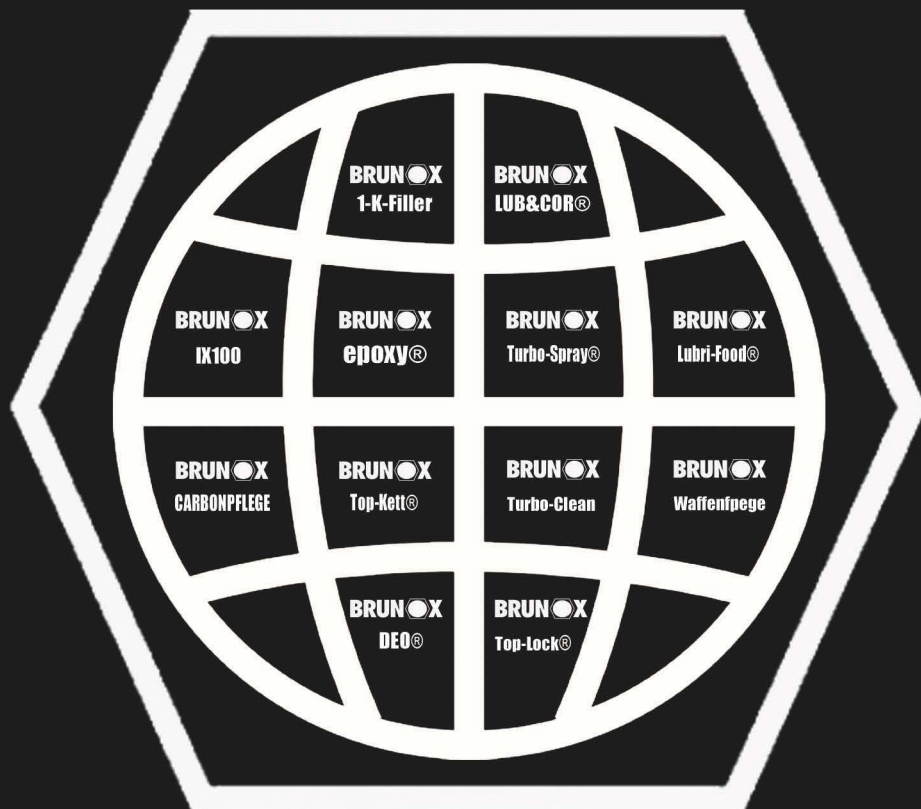

Vertrieb durch:



Produkte

BRUNOX AG
Tunnelstrasse 6
8732 Neuhaus / SG
Switzerland

Tel. +41 / 055 285 80 80
Fax +41 / 055 285 80 81

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH
Postfach 100127
85001 Ingolstadt
Germany

Tel. +49 / 0841 961 2904
Fax +49 / 0841 961 2913

office@brunox.com

www.brunox.swiss