


MontageTritt

- Robustes Alu-ArbeitsPodest für Wartungs- und Montagearbeiten
- Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Obere Standfläche: 305 x 520 mm
- Rutschsichere Fußkappen

Ersatzteile:

- Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405
- Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171

Certificate
EN 14183
Norm

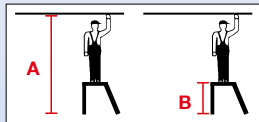

| Arbeitshöhe bis | ca. m A | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plattformhöhe | ca. m B | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Stufenzahl | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aufstellfläche | ca. m | 0,57 x 0,36 | 0,61 x 0,67 | 0,71 x 0,87 | 0,76 x 1,12 | 0,80 x 1,38 |
| Gewicht | ca. kg | 2,5 | 6,0 | 8,5 | 11,0 | 14,0 |
| Art.-No. | | 805010 | 805027 | 805034 | 805041 | 805058 |

