


## MontageTritt

- Robustes Alu-ArbeitsPodest für Wartungs- und Montagearbeiten
- Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Obere Standfläche: 305 x 520 mm
- Rutschsichere Fußkappen

### Ersatzteile:

- Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405
- Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171

Certificate  
EN 14183  
Norm

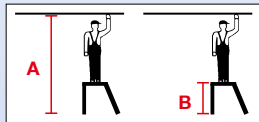

Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Plattformhöhe	ca. m B	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Stufenzahl		1	2	3	4	5
Aufstellfläche	ca. m	0,57 x 0,36	0,61 x 0,67	0,71 x 0,87	0,76 x 1,12	0,80 x 1,38
Gewicht	ca. kg	2,5	6,0	8,5	11,0	14,0
Art.-No.		805010	805027	805034	805041	805058

