


## Gebrauchsanweisung:

### C.K Knarren-Kabelbinderzange


– für Kunststoffkabelbinder mit 4,7 mm bis 13,0 mm Breite zu verwenden.

*Schritt 1:* Legen Sie den Kabelbinder um die zu bindenden Produkte, führen Sie die Spitze des Kabelbinders in den Bindeblock ein und stellen Sie sicher, dass die verzahnte Seite des Binders in der Innenseite der Schlaufe liegt.

*Schritt 2:* Ziehen Sie das überschüssige Stück des Binders so durch die Zange, dass genügend Binder oben durch die Schlitzte der geschlossenen Backen herausragt.

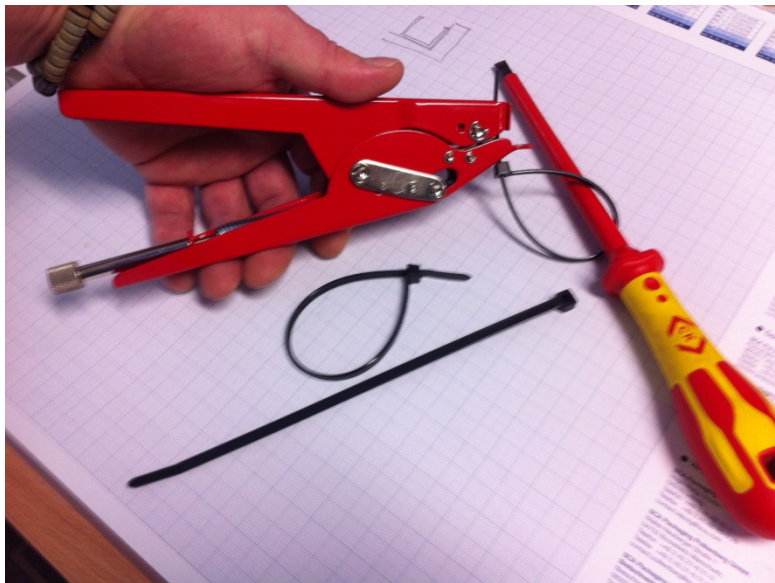

*Schritt 3:* Drücken Sie die Griffe der Zange mehrmals zusammen bis der Kabelbinder gespannt ist.

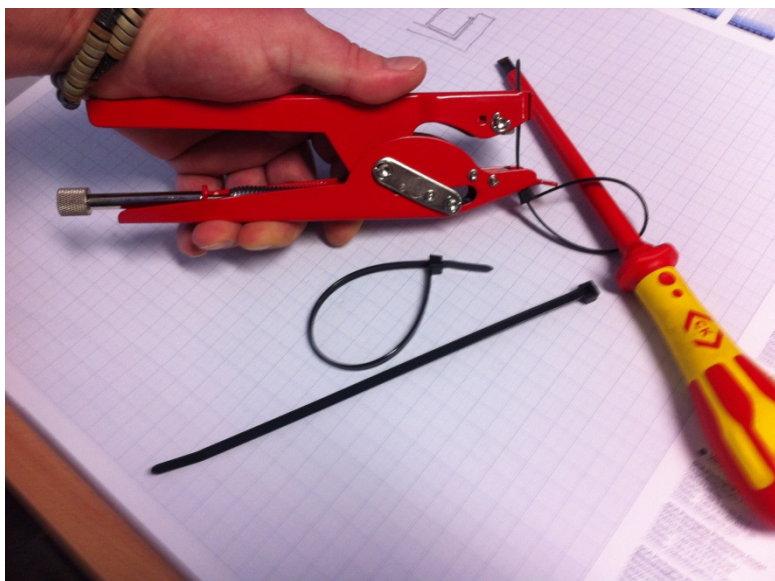

**Hinweis:** Durch die federgespannte Stellschraube im unteren Griff lassen sich verschieden starke Spannungen einstellen, die dann bei jedem Spannvorgang gleichmäßig erreicht werden.

Der Kabelbinder wird automatisch beim Erreichen der gewählten Spannung abgeschnitten.

Es wird empfohlen, dass der Benutzer die jeweils nötige Spannung je nach zu bindenden Produkten prüft, um eine Über- oder Unterspannung zu vermeiden. Zum Erhöhen der Spannung drehen Sie die Stellschraube im Uhrzeigersinn – zur Senkung der Spannung entgegengesetzt.

Vermeiden Sie, das Überdrehen der Stellschraube in jegliche Richtung.