
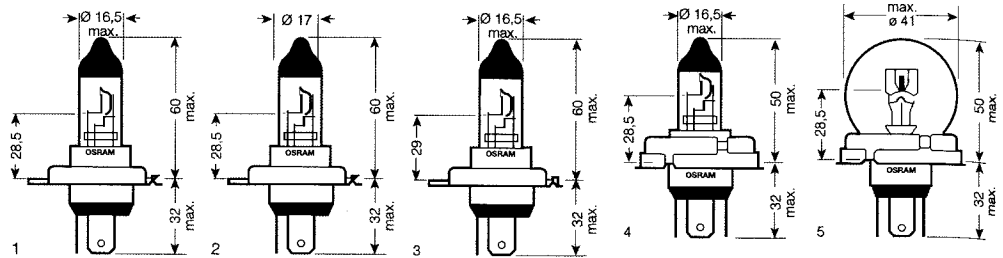


SCHEINWERFERLAMPEN

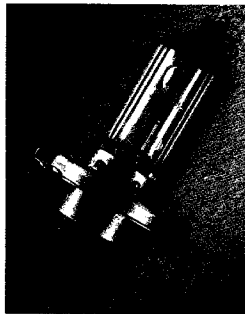

BILUX® H4 SUPER.
Die **SUPER**-Variante erzeugt bis zu 30% mehr Licht auf der Straße. Sie ist gemäß ECE überall einsetzbar.

BILUX® H4 ALLSEASON-SUPER Lampen Neu
spenden durch eine Interferenzbeschichtung gelbliches Licht für jedes Wetter. Die Ausführung **COOL BLUE®** spricht all die Autofahrer Neu an, die eine hellweiße Lichtfarbe schätzen. Neu

Bestellbezeichnung



HALOGEN BILUX® H4-LAMPEN IN HARTGLASTECHNIK, REDUZIERTER UV-EMISSION

64193	•	H4	-	12	60/55	1	P43t	200	100 ²⁾	001470
64193SUP ⁴⁾	•	H4	-	12	60/55	1	P43t	200	100 ²⁾	467245
64196	•	H4	-	24	75/70	3	P43t	200	100	016542
9003L	•	H4	HB2 ³⁾	12	60/55	1	P43t	200	100	308975
9003XV	•	H4	HB2 ³⁾	12	60/55	1	P43t	200	100	601366

BILUX® H4 ALS COOL BLUE® (CB) UND ALLSEASON SUPER (ALS) MIT FARBBSCHICHTUNG UND REDUZIERTER UV-EMISSION

64193ALS ⁴⁾	•	H4	-	12	60/55	2	P43t	200	100 ²⁾	435978
64193CB	•	H4	-	12	60/55	2	P43t	200	100 ²⁾	552255
9003CB	•	H4	HB2 ³⁾	12	60/55	2	P43t	200	100 ²⁾	575179


BILUX® AS® HALOROAD® R2 SCHEINWERFERLAMPE IN HALOGENTECHNIK

64183 ⁵⁾	•	R2	-	12	45/40	4	P45t	200	100 ²⁾	350554
---------------------	---	----	---	----	-------	---	------	-----	-------------------	--------

BILUX® AS®-LAMPEN R2 SCHEINWERFERLAMPE KONVENTIONELLE TECHNIK (AUSLAUFTYPEN)

7951	•	R2	-	12	45/40	5	P45t	200	100 ²⁾	001500
7952	•	R2	-	24	55/50	5	P45t	200	100	016405

Bis zu 30% mehr Licht. H1-, H3- und H4-Lampen:
Die Super-Reihe von OSRAM.

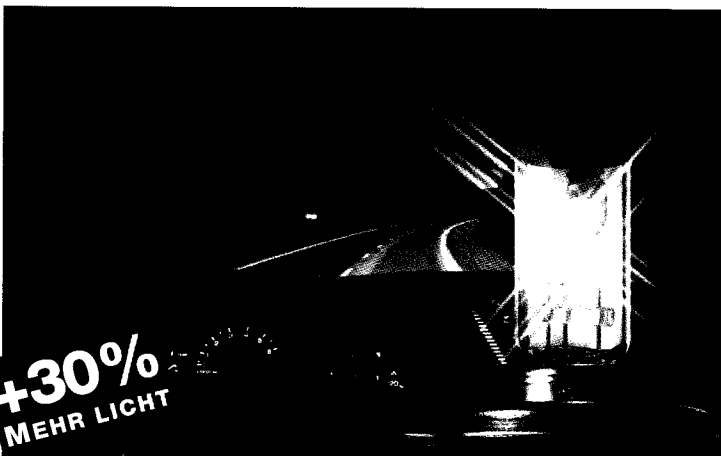

1) Bestellbezeichnung bitte mit „GRP“ ergänzen
2) Auch in SB-Verpackung lieferbar, siehe Seite 46 ff.
3) H4 mit eingengten Geometrietoleranzen

4) SUPER-Version für mehr Licht auf der Straße
5) Nachfolgetyp für BILUX® AS® Lampe. Best.-Nr. 7951
6) Reduzierte UV-Emission