



### Motorradsteckdose

PRO CAR Nr.: 57607050

Die kompakte wetterfeste Steckdose sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung für elektrisches Zubehör mittels 12V Stecker. Die Steckdose ist sowohl für den inneren als auch für den äußeren Bereich einsetzbar, z.B.: Leseleuchten, Radarwarngeräte, Staubsauger, Luftpumpen, etc.


#### Die Steckdose ist ideal für den Einsatz in:


- LKWs
- Motorrädern
- Booten
- Traktoren
- Schneemobilen
- Wohnmobilen, -wagen

Ausgestattet mit einem Schnappdeckel um die Steckdose vor Schmutz und Wasser zu schützen. Die Leitungen sind versiegelt, um Eindringen von Wasser zu vermeiden. Die einfache Montage erlaubt die Nutzung sowohl als Einbau- oder Aufbausteckdose.

#### Technische Informationen:

Eingangsspannung:	12 oder 24 V DC
Betriebstemperatur:	-30°C bis +80°C
Anschluss:	U-Krallenkabelschuh
Widerstandsfähigkeit (Kabel):	105°C / 600 V DC
Maße (Steckdose):	38,1 x 45,72 x 50,8 mm
Kabellänge:	400 mm
IP-Schutzart:	IP56

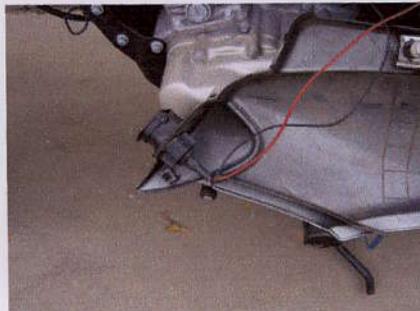

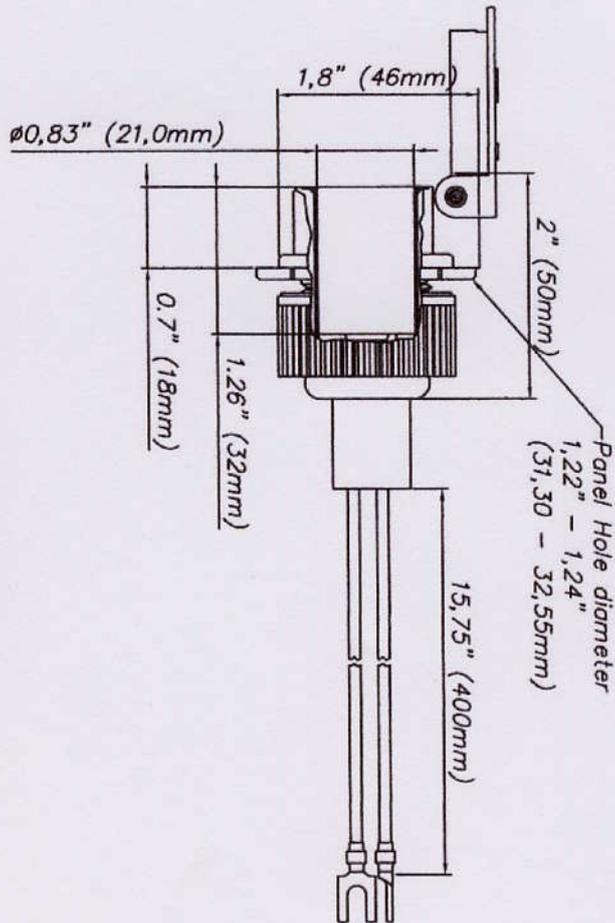

CONFIDENTIAL

THIS DRAWING AND THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS THEREIN ARE THE PROPERTY OF PRO CAR. THIS DRAWING MAY ONLY BE USED FOR THE SPECIFIC PURPOSES FOR WHICH IT HAS BEEN SUPPLIED AND MUST BE RETURNED ON REQUEST.

**Technical information:**

Input Power: 12 or 24V

Operating temperature: -30°C to +80°C

Cable resistance: 105°C - 600VDC

DTDE		INSTRUMENTS	
TUBOSCAPO S&P CANTONATA S 11		ANALISI - 445°	
PROGETTATO	ALFREDO	03/11/05	PROGETTATO P. NERNO
DISEGNATO	ALFREDO	03/11/05	SCALA
REVISIONI	L. OPRES	03/11/05	2:1
APPROVATO	L. OPRES	03/11/05	
PRO CAR GmbH & Co. KG			
NONE			
Motorradsteckdose			
A3		57607050	