

35 12 115


Elektronik-Greifzange



- Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- zum Greifen, Halten und Biegen
- durchgestecktes Präzisionsgelenk
- glatt geschliffene Greifflächen
- Kanten sorgfältig entgratet
- reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Artikel-Nr.	35 12 115
EAN	4003773035107
Kopf	spiegelpoliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form	1
B mm	22,5
D mm	6,5
E mm	2,0
F mm	4,0
A mm	9,5
Nennmaß	115 mm
Länge mm	115
Gewicht netto g	72

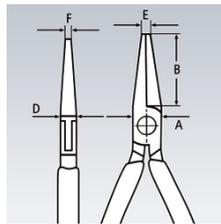

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

