

Zum Verzurren, nicht zum Heben oder Tragen von Lasten  
 Zul. Zugkraft 1.020 kg • Umreifung 2.040 kg  
 Gurtlänge: 5,00 m • Breite: 35 mm

Tie down strap • Sangle • cliquet  
 Spanband met ratel • Popruh s r.echnou

# Lasten-Zurrgurt



# Lasten-Zurrgurt


 
Zul. Zugkraft LC 10 KN • Umreifung 20 KN



855 981  
 96150159



Bestell-Nr. 12.335 • Produced for HP Germany  
 Copyright HP Studio 2008 • www.hp-autozubehoer.de

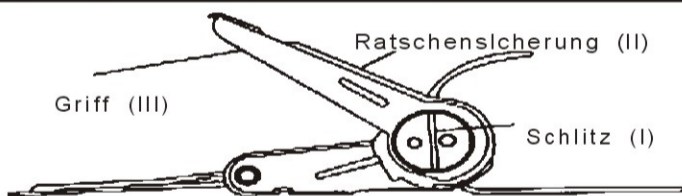


### Handhabung:

Den Gurt um das Transportgut legen und ein Ende des Gurtes durch den Schlitz (I) führen.

Zum Spannen des Gurtes den Griff (III) hin- und herbewegen (siehe Abbildung A, B und C), bis der Gurt gespannt ist.

Nun den Ratschengriff (III) in Grundstellung (A) bringen, das Transportgut ist gesichert!

### Ratsche gesichert

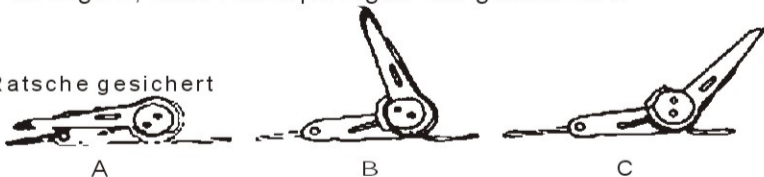

Zum Öffnen des Gurtes die Ratschensicherung (II) hochziehen und Griff (III) nach vorn drücken (D).] nun kann das Gurtband aus dem Schlitz (I) herausgezogen werden.



Achtung! Gurt an den Lastkanten durch Kantenschoner schützen.