

ORIGINAL LINE H3

Erstausrüsterqualität für LKW



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Stets verlässlich und robust: Die Lampen der OSRAM ORIGINAL LINE sind eine wirtschaftliche Lösung für die meisten Standardanwendungen im 24-Volt-Bereich. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattung als auch Originalersatzteile. Diese Halogenlampen liefern gute Leistung und sind kosteneffizient. Überzeugen Sie sich selbst von dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64156
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	84 W ¹⁾
Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	70,00 W
Prüfspannung	28,0 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	3200 K

Abmessungen & Gewicht

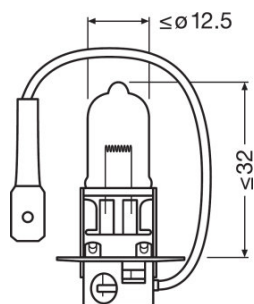

Länge	44,0 mm
Durchmesser	11,5 mm
Produktgewicht	6,35 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	650 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK22s
--------------------------	-------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H3
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64156
---------------	-------

Länderspezifische Informationen


EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300016535	OSRA64156	8328042	4739963	-
4050300211237	OSRA64156	8328042	4739963	-
4050300016535	OSRA64156	8328042	4739963	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300016535	ORIGINAL LINE H3	Faltschachtel 1	- x - x -		
4050300211237	ORIGINAL LINE H3	Bündel 10	82 mm x 56 mm x 102 mm	0.47 dm ³	88.80 g
4050300211244	ORIGINAL LINE H3	Versandschachtel 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	983.00 g
4050300565811	ORIGINAL LINE H3	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	29.00 g
4050300565828	ORIGINAL LINE H3	Versandschachtel 10	225 mm x 145 mm x 108 mm	3.52 dm ³	241.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H3 64156

Produktdatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM