

5627

ORIGINAL | Lampen mit Metallsockeln



Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionslichter

Produktfamilien-Vorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produktfamilien-Eigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten

 

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	7 W
Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	5,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht

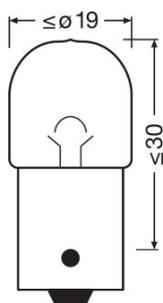

Länge	37,5 mm
Durchmesser	16,0 mm
Produktgewicht	6,02 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA15s
--------------------------	-------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	R5W
---------------	-----

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	5627
----------------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838335	OSRA5627	8328138	4739925	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838335	5627	Unverpackt 1	37 mm x 16 mm x 18 mm	0.01 dm ³	11.92 g
4050300525167	5627	Faltschachtel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	73.10 g
4008321095367	5627	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.50 g
4050300925967	5627	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	17.01 g
4008321140432	5627	Versandschachtel 20	189 mm x 105 mm x 82 mm	1.63 dm ³	222.33 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.