


6423

ORIGINAL | Soffittenlampen

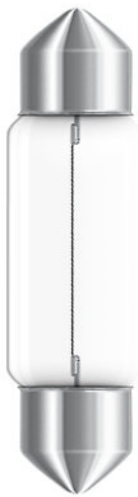

Anwendungsgebiete

- Kennzeichen- und Seitenpositionslichter
- Innenbeleuchtung, Leselicht

Produktfamilien-Vorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produktfamilien-Eigenschaften

- Originalersatzteile

Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	7 W
Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	5,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	45 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht

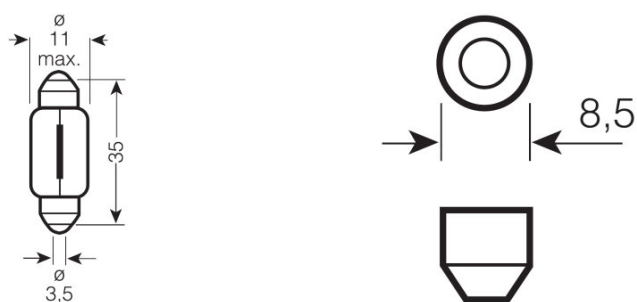

Länge	36,0 mm
Durchmesser	11,0 mm
Produktgewicht	2,98 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1500 h
Lebensdauer Tc	4000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SV8.5-8
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	C5W
---------------	-----

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	6423
----------------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300831435	OSRA6423	8328186	4738004	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300831435	6423	Unverpackt 1	43 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	2.50 g
4050300525204	6423	Faltschachtel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	41.00 g
4008321094322	6423	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	255.00 g
4050300925981	6423	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	10.93 g
4008321140487	6423	Versandschachtel 20	137 mm x 105 mm x 84 mm	1.21 dm ³	151.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.