

ORIGINAL - METAL BASE P21W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Entdecken Sie die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für 24-Volt-Bordnetze. Aufgrund des breiten Produktsortiments kommen die Lampen in vielfältige Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	7511
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	28 W
Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	21,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	460 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

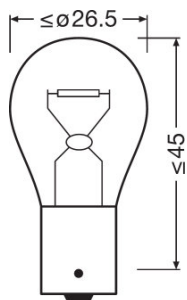

Länge	52,5 mm
Durchmesser	26,5 mm
Produktgewicht	7,90 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	200 h
Lebensdauer Tc	400 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BA15s
--------------------------	-------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21W
---------------	------

Klassifikationen

Bestellnummer	7511
---------------	------

Umwelt Informationen

Datum der Deklaration	18-11-2021
Primäre Erzeugnisnummer	4050300838090 4050300925929 4008321616050 4008321618801 4052899178427 4052899203310 4052899203273 4052899327696 4052899583740 4062172072380 4062172226561
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
CAS Nr. des Stoffes 1	keine CAS.-Nr.
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300838090	OSRA7511	-	4739921	-
4050300525228	OSRA7511	-	4739921	-
4050300838090	OSRA7511	-	4739921	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838090	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Unverpackt 1	- x - x -		
4050300525228	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	113.00 g
4008321090980	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	615.00 g
4050300925929	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	23.00 g

Produktdatenblatt

4008321140500	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Versandschachtel 20	280 mm x 104 mm x 81 mm	2.36 dm ³	286.00 g
---------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	----------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM