

ORIGINAL - METAL BASE P21/5W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Entdecken Sie die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für 24-Volt-Bordnetze. Aufgrund des breiten Produktsortiments kommen die Lampen in vielfältige Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	7537
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	28 / 10 W
Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	21/5 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	$\pm 6 / \pm 10 \%$
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	440/40 lm
Lichtstrom-Toleranz	$\pm 15 / \pm 20 \%$

Abmessungen & Gewicht

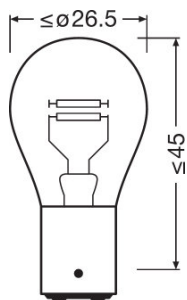

Länge	52,5 mm
Durchmesser	27,0 mm
Produktgewicht	8,10 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	65 / 600 h
Lebensdauer Tc	600 / 1600 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BAY15d
--------------------------	--------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21/5W
---------------	--------

Klassifikationen

Bestellnummer	7537
---------------	------

Umwelt Informationen

Datum der Deklaration	18-11-2021
Primäre Erzeugnisnummer	4050300838038 4050300925943 4008321630124 4008321857071 4052899402232 4052899423671 4062172121354
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
CAS Nr. des Stoffes 1	keine CAS.-Nr.
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300838038	OSRA7537	-	4739970	-
4050300524863	OSRA7537	-	4739970	-
4050300838038	OSRA7537	-	4739970	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838038	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Unverpackt 1	- x - x -		
4050300524863	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	103.00 g
4008321091109	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	565.00 g
4050300925943	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	21.00 g
4008321141545	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Versandschachtel 20	280 mm x 105 mm x 81 mm	2.38 dm ³	315.25 g

Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM