




Gliederschloss SECURITY plus® Modell GS 98

Länge 1200 mm, extra starkes Drahtseil, Ø 5,6 mm, in Hülzen aus gehärtetem Stahl mit Ø 24 mm

Säge- und schneidfestes Gliederschloss mit bohrfestem Präzisions-Schließzylinder mit 2.400 verschiedenen Schließungen

Schlosskopf 360° drehbar für einfacheres Schließen

Art.-Nr. 0098, EAN 4021347000986, Gliederschloss, Modell GS 98

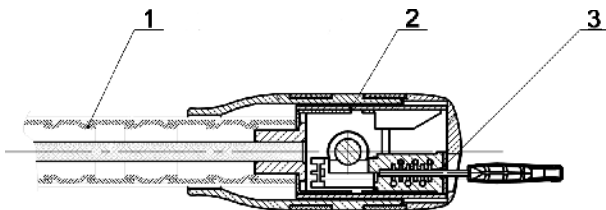

1- 3 säge- und bohrfester Spezialstahl

