




AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**



## Haar- und Bartschneider MC 3140

### Produktdaten

- Hochwertiger und **wartungsfreier Edelstahlschneidsatz** für einen exakten und unkomplizierten Haar- und Bartschnitt
- **Schnittlänge: 1,5 mm** (ohne Kammaufsatz) **bis 41 mm**, damit ideal für jeden Haar- und Bartschnitt
- **Komfortables Teleskopkammsystem** mit zwei Kammaufsätzen:  
Kleiner Teleskopkamm:  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 mm  
Großer Teleskopkamm:  
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41 mm
- **Verstellung der Schnittlängen** durch leicht bedienbaren **Drehknopf** auf der Geräterückseite
- Genaue Schnittstufenanzeige und sichere Schnittstufenarretierung während des Betriebs
- Schnittbreite: 40 mm
- Schneidsatz hygienisch abwaschbar
- Akku- / Netzbetrieb
- Ca. 45 Minuten kabellose Betriebszeit
- LED Akku-Ladeanzeige
- 12 Std. Ladezeit
- Weltweite Nutzung durch automatische Spannungsanpassung 100-240V~, 50/60Hz
- Kraftvoller und leiser Motor
- Kleines Netzteil
- 3 Jahre Qualitätsgarantie
- Farbe: silber / schwarz

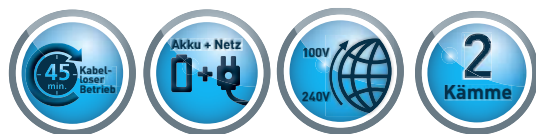

Kleiner Teleskopkamm



Großer Teleskopkamm



Verstellbare Schnittlänge



Artikelnummer	MC 3140
Bestellnummer	GMN 1000
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833625223
UVP	