

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

DEUTSCH



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Beachten Sie bei der Verwendung des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Schneiden von Kopf und Barthaaren von Personen bestimmt. Jede andere Verwendung ist ausdrücklich untersagt.
- Das Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche, über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder mit nassen Händen benutzt werden.



- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn das Gerät, der Schneidsatz oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden sie ausschließlich die mitgelieferten Teile und den mitgelieferten Netzadapter.
- Halten Sie den Netzadapter immer trocken.

- Wird das Gerät aufgeladen, ist unbedingt darauf zu achten, dass es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Tauchen Sie das Gerät niemals vollständig in Wasser ein.
- Nach dem Aufladen stets den Netzadapter aus der Steckdose und das Netzadapterkabel aus der Anschlussbuchse ziehen.
- Das Gerät nicht fallen lassen.
- Zur Vermeidung von Kabelschäden jegliches Knicken, Quetschen oder Scheuern des Kabels an scharfen Kanten vermeiden. Das Netzkabel von heißen Oberflächen und offenen Flammen fernhalten.
- Legen Sie das Gerät, die Zubehörteile oder den Netzadapter nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab.
- Stellen sie sicher, dass die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

- Das Gerät von Kindern fernhalten.
- Das Gerät darf von folgenden Personen - einschließlich Kindern - nicht benutzt werden: solche mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und solche mit Mangel an Erfahrung und Wissen. Für Letztere gilt dies nicht, falls sie im Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden oder dies unter Aufsicht einer für die Sicherheit verantwortlichen Person benutzen. Kinder sollten stets so weit beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät auf keinen Fall öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.

Sehr geehrter Kunde,

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Haar- und Bartschneiders MC 3140.

Bitte lesen Sie die folgenden Benutzerhinweise zu diesem Gerät sorgfältig durch, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Qualitätsprodukt aus dem Hause Grundig haben!

Verantwortungsbewusstes Handeln



GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale Arbeitsbedingungen

mit fairem Lohn, auf effizienten Rohstoffeinsatz bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.
Aus gutem Grund. Grundig.

Besonderheiten

Ihr Haar- und Bartschneider ist zum problemlosen Schneiden Ihres Kopfhaares und Trimmen Ihres Bartes ohne Hautirritationen vorgesehen.

- Mit zwei verstellbaren Kämmen in 21 Positionen auf Haarlängen zwischen 1,5 mm (ohne Kamm) und 41 mm einstellbar.
- Edelstahl-Schneidsatz

Bedienelemente

Beachten Sie hierzu die Abbildungen auf Seite 2.

- A** Schneidsatz mit Edelstahlklingen
- B** Ein/Aus-Schalter
- C** Ladeanzeige-LED
- D** Drehknopf

Zubehör

- E** Verstellbarer Kammaufsatz 1
- F** Verstellbarer Kammaufsatz 2
- G** Kammaufsatz-Raste
- H** Positionsanzeige
- I** Netzadapter
- J** Ladestecker
- K** Öl
- L** Reinigungsbürste

Akku-Betrieb

Verwenden Sie beim Betrieb mit dem eingebauten Ni-MH-Akku ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter als Ladegerät.

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Netzadapters angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Der Netzadapter ist mit einem automatischen Transformator für Wechselspannungen zwischen 100 V und 240 V~, 50/60 Hz ausgestattet. Damit steht Ihnen Ihr Haar- und Bartschneider für alle Netzspannungen weltweit zur Verfügung.

- 1 Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter **B** ausschalten.
- 2 Ladestecker **J** in die Buchse des Gerätes stecken, Stecker des Netzadapters **I** in die Steckdose stecken.
 - Die LED der Ladeanzeige **C** leuchtet rot.
 - Nach vollständigem Aufladen leuchtet die LED der Ladeanzeige **C** blau.
- 3 Ladestecker **J** aus der Buchse des Gerätes ziehen, Stecker des Netzadapters **I** aus der Steckdose ziehen.

Hinweise

- Vor dem ersten Gebrauch oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie zuerst die Akkus vollständig auf (ca. 24 Stunden). Danach beträgt die Ladezeit ca. 12 Stunden.
- Für die Aufladung und den Betrieb des Gerätes ist eine Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 40 °C optimal.
- Wenn Sie das Gerät während des Ladevorgangs einschalten, wird dieser unterbrochen.
- Im vollständig aufgeladenen Zustand arbeitet das Gerät ca. 45 Minuten. Es empfiehlt sich, die Akkus nicht nach jedem Gebrauch aufzuladen. Laden Sie die Akkus generell erst dann, wenn sie vollständig erschöpft sind. Dadurch verlängert sich ihre Lebensdauer.

Netz-Betrieb (mit dem Netzadapter)

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Netzadapters angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Nur durch Ziehen des Netzadapters ist das Gerät vom Stromnetz getrennt.

1 Ladestecker **J** in die Buchse des Gerätes stecken, Stecker des Netzadapters **I** in die Steckdose stecken.

- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Achtung

- Verwenden Sie das Gerät im Badezimmer oder neben einem Wasseranschluss nur im Akkubetrieb und niemals im Netzbetrieb.

Hinweise

- Bei Verwendung ohne Kammsystem beträgt die Schnittlänge 1,5 mm.
- Breite des Schneidsatzes 40 mm.

Schnittlänge einstellen

Mit den verstellbaren Kammaufsätzen 1 **E** und 2 **F** können 20 verschiedene Schnittlängen eingestellt werden:


Kammaufsatz 1 **E**

Position 1	2 mm
Position 2	4 mm
Position 3	6 mm
Position 4	8 mm
Position 5	10 mm
Position 6	12 mm
Position 7	14 mm
Position 8	16 mm
Position 9	18 mm
Position 10	21 mm

Kammaufsatz 2 **F**

Position 1	22 mm
Position 2	24 mm
Position 3	26 mm
Position 4	28 mm
Position 5	30 mm
Position 6	32 mm
Position 7	34 mm
Position 8	36 mm
Position 9	38 mm
Position 10	41 mm

- 1** Den verstellbaren Kammaufsatz 1 **E** oder 2 **F** über den Schneidsatz **A** schieben. Sicherstellen, dass die Rasten **G** am verstellbaren Kammaufsatz vollständig in die Aussparungen an den Seiten des Gerätes eingeführt werden und hörbar einrasten.

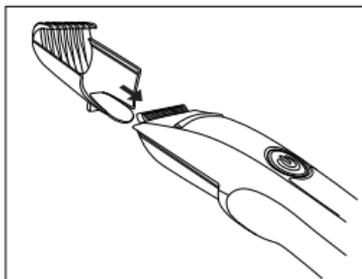

- 2** Zum Einstellen der Schnittlänge den Drehknopf **D** nach oben oder unten auf die gewünschte Position drehen.
- Die Positionsanzeige **H** zeigt die eingestellte Längenposition an.

Hinweis:

- Der verstellbare Kammaufsatz wird beim Einschalten des Gerätes automatisch fixiert und kann während des Gebrauchs nicht verstellt werden. Diese Funktion verhindert, dass die Schnittlänge versehentlich geändert wird.
- 3** Nach dem Gebrauch den verstellbaren Kammaufsatz 1 **E** oder 2 **F** vom Gerät abnehmen.

Haare schneiden

Achten Sie darauf, dass die Haare sauber und vollständig trocken sind.

Legen Sie ein Handtuch um Hals und Schulter der Person, deren Haare geschnitten werden sollen. Setzen Sie die Person so, dass sich ihr Kopf ungefähr auf Ihrer Augenhöhe befindet.

Kämmen Sie vor dem Schnitt das Haar so, dass es locker fällt und die Richtung des natürlichen Haarwuchses erkennbar wird.

- 1 Gewünschte Schnittlänge einstellen (siehe Abschnitt „Einstellen der Schnittlänge“).
- 2 Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter **B** einschalten.
- 3 Schneidsatz **A** am Haar ansetzen.
- 4 Schneidsatz **A** gegen die Richtung des natürlichen Haarwuchses bewegen. Nur leichten Druck ausüben und das Haar mit langsamen und vorsichtigen Bewegungen schneiden.
- 5 Nach dem Haarschnitt das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter **B** ausschalten.

Nützliche Hinweise

- Das Gerät entspannt und mit sicherem Griff halten.
- Immer entgegen der natürlichen Richtung des Haarwuchses schneiden.
- Mit dem Schneiden in kurzen Abständen innehalten, da nach dem Abschneiden der Haare keine Korrekturen mehr möglich sind.
- Beim ersten Gebrauch des nur kleine Mengen schneiden. Nur so gewöhnen Sie sich an die verstellbaren Schnittlängen.
- Das Haar während des Schneidens wiederholt kämmen. Dabei nach zu langem Haarsuchen und geschnittenes Haar entfernen.

Bart trimmen

- 1 Gewünschte Schnittlänge einstellen (siehe Abschnitt „Einstellen der Schnittlänge“).
 - 2 Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter **B** einschalten.
 - 3 Schneidsatz **A** am Bart ansetzen.
 - 4 Schneidsatz **A** gegen die Richtung des natürlichen Haarwuchses bewegen. Nur leichten Druck ausüben und das Haar mit langsamen und vorsichtigen Bewegungen schneiden.
 - 5 Nach dem Gebrauch das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter **B** ausschalten.
- Ziehen Sie zum Nachschneiden der Konturen den verstellbaren Kammaufsatz **E** oder 2 **F** ab. Verwenden Sie das Gerät ohne Kammaufsatz (Schnittlänge 1,5 mm).

Hinweise

- Wird das Gerät während des Gebrauchs durch kräftiges Haar blockiert, schalten Sie es aus. Ziehen Sie bei Netz-Betrieb den Netzadapter aus der Steckdose. Ziehen Sie den verstellbaren Kammaufsatz ab, und reinigen Sie den Schneidsatz mit der mitgelieferten Bürste. Bewegen sich die Scherblätter langsam oder gar nicht, reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Allgemeine Informationen


Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden, um dauerhaft seine volle Leistung und optimale Ergebnisse zu gewährleisten.

Reinigung

- 1 Das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter **B** ausschalten und gegebenenfalls den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
- 2 Den verstellbaren Kammaufsatz 1 **E** oder 2 **F** vom Gerät abziehen. Den Schneidsatz **A** mit der mitgelieferten Bürste **L** reinigen.
- 3 Zum Abnehmen des Schneidsatzes **A** das Scherblatt nach außen drücken. Den Schneidsatz **A** und den Hohlraum im Gerät mit der mitgelieferten Reinigungsbürste **L** reinigen.



- 4 Den Schneidsatz **A** einsetzen. Hierzu zuerst die Raste in die Aussparung einführen und auf den Schneidsatz drücken, bis er einrastet.

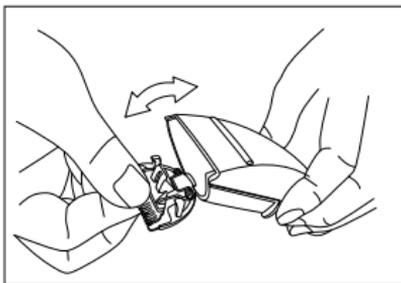

Hinweise

- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten, sondern nur die mitgelieferte Reinigungsbürste.
- Sie können den Schneidsatz und die beiden verstellbaren Kammaufsätze mit Wasser abspülen. Hierzu müssen sie jedoch zuerst vom Gerät abgenommen werden.
- Haarreste sollten nach jedem Gebrauch entfernt werden.
- Normalerweise muss der Schneidsatz Ihres Gerätes nicht geölt werden. Wenn Sie den ursprünglichen Zustand des Schneidsatzes für lange Zeit erhalten möchten, empfiehlt es sich jedoch, den Schneidsatz in regelmäßigen Abständen mit dem mitgelieferten Öl **K** zu ölen.

Aufbewahrung

Möchten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vollständig trocken ist.

Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wiederverwendet werden können.



Das Produkt und die eingebauten aufladbaren Akkus dürfen daher am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll

entsorgt werden, sondern müssen an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden, wo die Akkus aus dem

Gerät entfernt und separat entsorgt werden. Das obige Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Technische Daten

 Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

Netzadapter:

Eingang: 100 - 240 V~, 50/60 Hz

Ausgang: 3,4 VDC, 1000 mA

Akkus: Nickel-Metallhydrid (Ni-MH)



Technische und optische Änderungen vorbehalten!

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0180/5231852*
(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)
Telefax: 0180/5231846*
<http://service.grundig.de>
E-Mail: service@grundig.com

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland : 0180 / 523 18 80 *

Österreich : 0820 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk:
max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk:
max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 907 7500 12/45

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG