

EURO ACE™



EuroACE enthält im Lieferumfang die 28 x 22 cm PROformance™ DD-Suchsonde, sehr robust und wasserdicht.


EuroACE Metall-Detektor

Dieser Detektor beinhaltet die besten Eigenschaften des weltbekannten ACE 250 jedoch mit der neuen DD-Suchsonde. Er hat eine höhere Ortungstiefe und einen erweiterten Eisenfilter, sowie eine höhere Arbeitsfrequenz.

Lieferumfang:

- 28 x 22 cm PROformance™ DD-Suchsonde (Bild)
- Kopfhörer-ClearSound Easy Stow mit Lautstärkeregelung

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

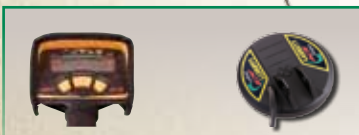

Zusatzartikel für den EuroACE bestellbar!

ENHANCED iron

GTA™



One-Touch™ TREASURE HUNTING

TECHNISCHE BESONDERHEITEN DES NEUEN EURO ACE

“ Der neue EuroACE bietet alle besonderen Eigenschaften der ACE-Detektoren und mehr - höhere Arbeitsfrequenz, eine neue noch leistungsstärkere Doppel-D Suchsonde und eine verbesserte Metallunterscheidung.”

Charles Garrett



ERWEITERTER EISENFILTER
DREIFACH HÖHERE EISEN-
AUFLÖSUNG ALS DER ACE 250

HÖHERE ARBEITSFREQUENZ
UND GRÖßERE DD-SONDE

ELEKTRONISCHE- PINPOINT
PUNKTORTUNG

5 SUCHPROGRAMME
ZERO, JEWELRY,
CUSTOM, RELICS UND COINS

**KOPFHÖRER MIT LAUTSTÄRKE-
REGELUNG IM LIEFERUMFANG**
ENTHALTEN



Das Display zeigt ein non-ferrous (nicht-eisen) Objekt bei 15 cm Tiefe. Die PinPoint-Taste des EuroACE zeigt exakt genau die Position des georteten Objekts. Nägel und andere Schrottmetalle werden in diesem Suchprogramm "COINS" nicht angezeigt.

Technische Eigenschaften:

Leitwertbalken	12 Segmente
Eisen Diskrimination	6 Segmente
Accept/Reject Diskrimination	Ja
Sucprogramme	5
Empfindlichkeit/Tiefe	8 Stufen
Pinpointing-Punktortung	Ja
Arbeitsfrequenz	8.25 kHz
Tonunterscheidung	3 Stufen
Standard Sucsonde	28 x 22 cm DD-PROformance
Länge (Verstellbar)	1.06 m - 1.29 m)
Gesamtgewicht	1.27 kg
Stromversorgung	4 x 1,5 V- AA Batterien
Garantie	3 Jahre DTI-Garantie

Besondere Eigenschaften:

- **Erweiterter Eisenfilter:** bietet breiteren Eisen-Diskriminierungsbereich. Dadurch bessere Kontrolle und Unterscheidung zwischen guten Objekten und angrenzenden Eisenschrott
 - **Neue Doppel-D Suchsonde:** bietet bessere Ortungstiefe und bessere Leistung auf mineralisierten Böden und ein besonders breites Detektionsfeld.
 - **Höhere Arbeitsfrequenz:** bessere Metallunterscheidung bei tiefen- und niedrigen Leitwertobjekten wie z.B. bei Gold-Nuggets, Schmuck, Militaria
 - **Verbesserter Signalton:** Optimierte Ton-Unterscheidung bei ferrous (Eisen) und non-ferrous (nicht Eisen) Objekten.
 - **Kopfhörer mit Lautstärkeregelung:** Im Lieferumfang enthalten
 - **Punktortung-Pinpointing:** für schnelle und punktgenaue Ortung
 - **Accept/Reject -Taste:** Zu- oder Ausschaltung der Leitwerte
 - **Tiefenanzeige in cm:** zeigt die Tiefe des georteten Objekts in cm
 - **Batteriestatusanzeige:** zeigt das Batteriezustand an
 - **Suchsonden der ACE-Serie anschließbar:**
 - **Weitere Eigenschaften:** One-Touch- Ein Tastendruck-Funktion; In 3 Teile zerlegbar auf 60 cm ; Verstellbares Klettband an der Armstütze; Kopfhörerbuchse 6.33 mm
- Voreingestellte Suchprogramme: 5 + die Pinpoint-Taste**
- Zero (Alles) • Jewelry (Schmuck) • Custom (Kunde) • Relics (Reliquien)
 - Coins (Münzen) • Pinpoint (Punktortung-All-Metall)

Genießen Sie die Vielseitigkeit des EuroACE für die Münzsuche, Altertumsuche, Prospektion, Wettbewerbssuche, Strandsuche und mehr.

EuroACE –entwickelt für die echten Sondengänger!



Neue DD-Sonde bietet bessere Ortungstiefe auf mineralisierten Böden.



Der neue EuroACE wurde in England und sowohl anderen europäischen Ländern auf mineralisierten Böden und Äckern getestet, um die Anforderungen der Sondengänger in Europa zu erfüllen. Seine 28 cm Doppel-D Suchsonde, die erweiterte Eisen Diskriminierung und seine erhöhte Arbeitsfrequenz bieten insgesamt eine bessere Ortung auch in schwierigsten Böden.

