

Joker LED Typ 4082...

Kleinste ladbare Akku-Leuchte mit sehr hellem und linsenfokussiertem Licht

Beschreibung

Die an 230V ladbare Leuchte der AccuLux-Reihe Joker LED ist die kleinste und kompakteste LED-Taschenlampe auf dem Markt. Das Gehäuse besteht aus robustem und fallfestem Kunststoff. Die Leuchte ist bis zu 1000-mal wiederladbar. Der eingesetzte umweltfreundliche NiMH Akku zeigt keinen Memory-Effekt und ist durch die intelligente Schaltung tiefentladegesichert und dauerladbar. Durch den Einsatz einer institutsberechneten Linsenoptik garantiert die Joker LED dem Benutzer vorfokussiertes, tageslichtähnliches Licht mit klar abgegrenztem und gleichmäßigem Lichtkegel. Mit einer Leuchtdauer von ca. 60 Minuten bei konstanter Helligkeit und einer Lebensdauer des LED-Leuchtmittels mit bis zu 100.000 Stunden (Herstellerangabe), ist sie universell und lange einsetzbar.



Bild 1: Joker LED, Typ 4082..., schwarz, orange, weiß



Bild 2: Joker LED, Typ 4082..., Abbildung schwarz

Besondere Merkmale

- extrem leicht (36 g)
- extrem stoßfest
- umweltfreundlich
- bis 1000 mal wiederladbarer NiMH Akku ohne Memory-Effekt
- Lebensdauer des LED-Leuchtmittels mit 100.000 Stunden nahezu unbegrenzt
- vorfokussiertes Licht durch institutsberechnete Linsenoptik
- Leuchtdauer ca. 60 Minuten bei konstanter Helligkeit


Lieferumfang

- 1 Leuchte Joker LED
- 2 Kappe
- 3 Netzstecker (integriert)



Bild 3: Joker LED, Typ 4082...

Abmessungen

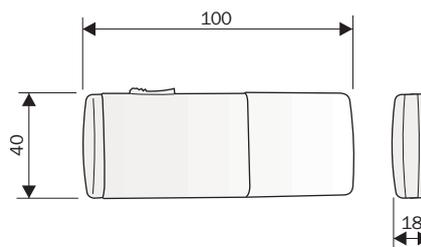

Maßeinheit: mm

Bild 4: Abmessungen Joker LED, Typ 4082...

Schematische Darstellung

Technische Daten

Artikel-Nr. (sehen Sie Bestellschlüssel)	4082...
Gehäusematerial	Kunststoff
Leuchtmittel	Nichia LED 5mm
Leuchtdauer	ca. 60 min
Lichtstärke	ca. 30000 mcd
Leuchtweite	Nahbereich
Akku	NiMH 4,8V/20 mAh
Ladezeit (bei leerem Akku)	ca. 15 h
Ladespannung	120V/230V AC 50/60 Hz
Gewicht	36 g
Maße in mm	100x40x18

Anwendungsgebiete

- Haushalt
- Freizeit und Hobby
- Outdooraktivitäten
- Auto
- Ideales Werbemittel durch Aufdruck des Firmenlogos (Sonderfarben auf Anfrage)

Bestellschlüssel

Modell Joker LED


Farbe

weiß (ws)	<input type="checkbox"/>	1
orange (or)	<input type="checkbox"/>	3
schwarz (sw)	<input type="checkbox"/>	8

Verpackung

Kartonverpackung (KV)	1
Blisterverpackung (BV)	2
Geschenkverpackung (GV)	3

Typ 4082

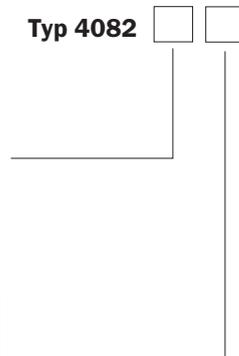

Beispiel Bestellbezeichnung 408231

Modell Joker LED, Typ 4082, orange (or): 3,
mit Kartonverpackung (KV): 1