


Epson Expression Home XP-102



DATENBLATT

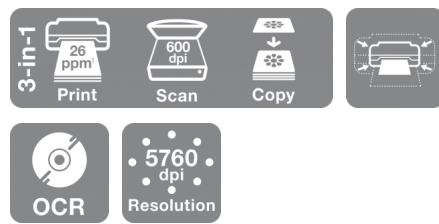

Dieses Gerät zum Drucken, Scannen und Kopieren ist ideal für Anwender zu Hause und Studenten, die nach einem kompakten Multifunktionsgerät zum günstigen Preis suchen. Es gehört zur Epson Reihe an ultra-kompakten Multifunktionsgeräten – den kleinsten von Epson jemals hergestellten Tintenstrahl-Multifunktionsgeräten für den Einsatz zu Hause.

Die neue Epson Claria Home-Tinte ist ideal für wirtschaftliches und zuverlässiges Drucken. Sie liefert sowohl gestochen scharfe Texte als auch brillante Fotos. Mit den separaten Einzelpatronen ersetzen Sie nur die verbrauchte Farbe: So sparen Sie bares Geld.


Die Epson Claria Home-Tintenpatronen sind in Standard- und XL-Größe erhältlich. Die Seitenenergiebigkeit ist auf jeder Tintenverpackung angegeben. Das leicht identifizierbare "Gänseblume"-Motiv hilft dabei, die für Ihren Drucker passende Tintenpatrone einfach zu finden.

Mit seinem neuen, sehr kompakten Design und kleiner Stellfläche benötigt dieses ultra-kompakte Multifunktionsgerät sehr wenig Platz und passt perfekt in jeden modernen Haushalt.

Das Gerät bietet eine Komplettlösung, die Sie bei verschiedenen Aufgaben wie dem Drucken von Hausaufgaben, Kursarbeiten und Fotos oder dem Scannen und Kopieren wichtiger Dokumente unterstützt. Sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis macht den Epson Expression Home XP-102 für kleine Budgets besonders attraktiv.

PRODUKTMERKMALE

- Sparen Sie Zeit, Platz und Geld
- Sie ersetzen nur die verbrauchte Farbe
- Gestochen scharfe Texte und brillante Fotos
- Energieeffizient

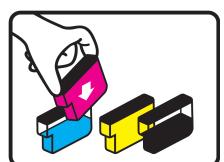

Epson Expression Home XP-102

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	Epson Claria™ Home Ink
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi

DRUCK

Druckgeschwindigkeit im Draft-Modus	26 Seiten/min Monochrom (Normalpapier 75 g/m²), 13 Seiten/min Farbe (Normalpapier 75 g/m²), 54 Sekunden pro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper), 26 sec/A1 ein
Druckgeschwindigkeit	6,2 Seiten/min Monochrom, 3,1 Seiten/min Farbe
ISO/IEC 24734	

Farben Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNEN

Scanauflösung	600 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, Letter Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9
Duplex	Manuell
Papierfachkapazität	50 Blatt Standard, 10 Seiten Fotopapier

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	11 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1,4 W (Energiesparmodus), ENERGY STAR®-zertifiziert
Abmessungen	390 x 300 x 145 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	3,9 kg
Geräuschpegel	5,3 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 41 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version
Enthaltene Software	ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry-In
----------	--------------------

LOGISTIKINFORMATIONEN

SKU	C11CC05301
Barcode	8715946511474
Kartonabmessungen	464 x 200 x 380 mm
Kartongewicht	5,2 kg
Ursprungsland	Philippines
Palettengröße	40 Stück (4 x 10)

LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Software (CD)
- Bedienungsanleitung
- Garantiedokument

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN

- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18



- 18XL



TINTENPATRONEN-ERGIEBIGIGKEIT

	18	18XL
●	175 Seiten*	470 Seiten*
● ● ●	180 Seiten*	450 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter %LINK%

Better Products
for a Better Future
<http://eco.epson.com>



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 /Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 /Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 /Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Dieser Drucker und die Epson Original Tintenpatronen sind nur für den Einsatz in den EMEA-Ländern (Europa, Nahem Osten, Afrika und Russland) bestimmt und nur dort im Handel erhältlich.

EPSON®