
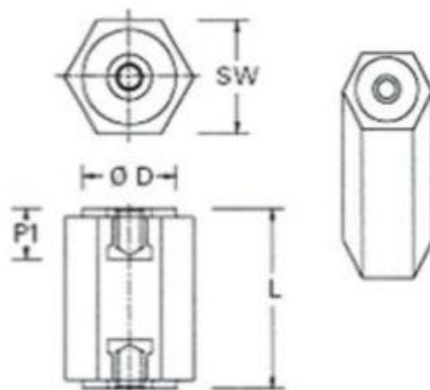


Bestellbezeichnung:

Length (mm):	30
Material:	BMC-Polyester
Thread:	M6
Wrench Size:	20
Sechskant Ausführung:	Vollsechskant
Ausführung Gewinde P1:	IG
Gewindelänge P1 (mm):	7
Gewinde P2:	M6
Ausführung Gewinde P2:	IG
Gewindelänge P2 (mm):	7
Maximale Spannung (AC/DC):	1200/1600
Durchschlagfestigkeit (kV/mm):	10
Temperaturbeständigkeit (°C):	-40 ... 135
Farbe:	Rot
Material Gewindeeinsatz:	Stahl verzinkt
spezifisches Gewicht:	1,9
Glasfaseranteil:	15%
Wasseraufnahme:	0,15%
Bruchfestigkeit:	400 kg f/cm ²
Biegefestigkeit:	900 kg f/cm ²
Druckfestigkeit:	1500 kg f/cm ²
Schlagfestigkeit:	250 J/m
Durchschlagfestigkeit:	10 kV/mm
Brennbarkeit nach UL-94	V-0

IS20HH630

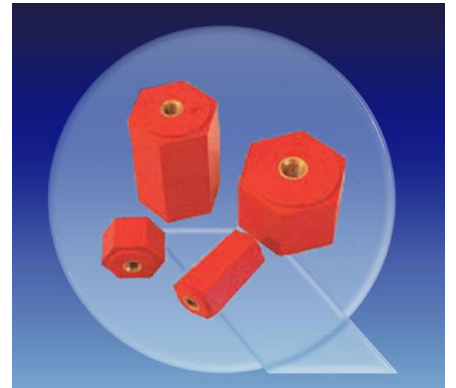

Gewinde sind voneinander isoliert - Threads are isolated from each other - Les fils sont isolés les uns des autres