


Artikel 88117

Diebstahlhemmende Schrauben mit metrischem Gewinde und Pin-TORX-Antrieb
ähnlich ISO 10642

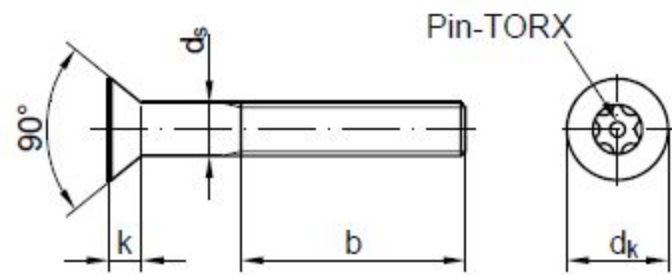

b₁ für l ≤ 125 mm

b₂ für 125 mm ≤ l ≤ 200 mm
b₃ für l > 200 mm

Maße	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d _{K max.}	5,7	6,6	7,6	9,5	10,5	14	17,5
a _{min.}	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
k _{min.}	1,4	1,9	1,95	2,5	3	4,1	5,2
ISR-Größe	T10	T15	T20	T25	T30	T40	T45
b ₁	12	12	14	16	18	22	26
b ₂	–	–	–	–	24	28	32
b ₃	–	–	–	–	–	–	45