


Artikel 88117

Diebstahlhemmende Schrauben mit metrischem Gewinde und Pin-ISR-Antrieb ähnlich ISO 10642

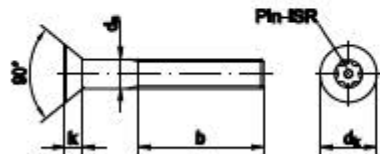

b_1 für $l \leq 125$ mm

b_2 für 125 mm $\leq l < 200$ mm
 b_3 für $l \geq 200$ mm

Maße	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
$d_{k \max.}$	5,7	6,6	7,6	9,5	10,5	14	17,5
$a_{\min.}$	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$k_{\min.}$	1,4	1,9	1,95	2,5	3	4,1	5,2
ISR-Größe	T10	T15	T20	T25	T30	T40	T45
b_1	12	12	14	16	18	22	26
b_2	–	–	–	–	24	28	32
b_3	–	–	–	–	–	–	45