


# Artikel 88117

Diebstahlhemmende Schrauben mit  
metrischem Gewinde und Pin-ISR-Antrieb  
ähnlich ISO 10642

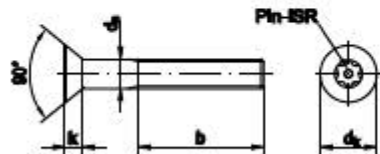

$b_1$  für  $l \leq 125$  mm

$b_2$  für 125 mm  $b_3$  für  $> 200$  mm

| Maße          | M 3 | M 3,5 | M 4  | M 5 | M 6  | M 8  | M 10 |
|---------------|-----|-------|------|-----|------|------|------|
| $d_{k \max.}$ | 5,7 | 6,6   | 7,6  | 9,5 | 10,5 | 14   | 17,5 |
| $a_{\min.}$   | 0,5 | 0,6   | 0,7  | 0,8 | 1    | 1,25 | 1,5  |
| $k_{\min.}$   | 1,4 | 1,9   | 1,95 | 2,5 | 3    | 4,1  | 5,2  |
| ISR-Größe     | T10 | T15   | T20  | T25 | T30  | T40  | T45  |
| $b_1$         | 12  | 12    | 14   | 16  | 18   | 22   | 26   |
| $b_2$         | -   | -     | -    | -   | 24   | 28   | 32   |
| $b_3$         | -   | -     | -    | -   | -    | -    | 45   |