


## Polyester – Flechtleine

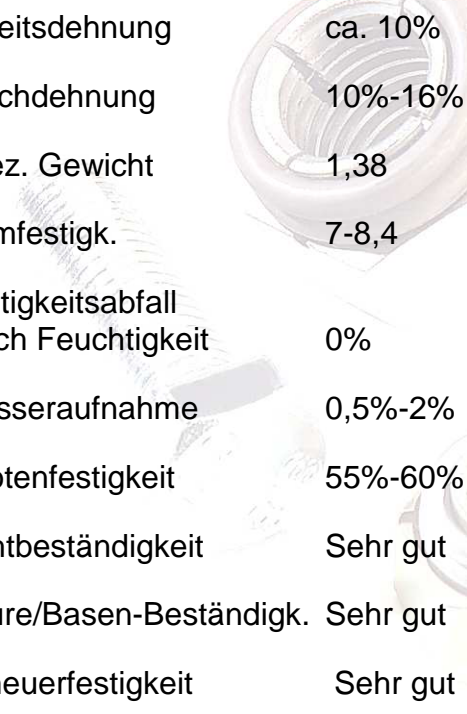

Arbeitsdehnung	ca. 10%
Bruchdehnung	10%-16%
Spez. Gewicht	1,38
Gamfestigk.	7-8,4
Festigkeitsabfall durch Feuchtigkeit	0%
Wasseraufnahme	0,5%-2%
Knotenfestigkeit	55%-60%
Lichtbeständigkeit	Sehr gut
Säure/Basen-Beständigk.	Sehr gut
Scheuerfestigkeit	Sehr gut
Temp.-grenze kurzfristige Belastung	170°C
Erweichungstemp.	225°C
Schmelztemp.	260°C
UV-Beständigk.	Sehr gut
Verhärtungsgrad	keine